

無溶剤 強力弾性接着剤

ゴールド

セメダイン スーパー XG

超多用途



3つのゴールドポイント!!

- 1** 立ち上がり(初期) 接着力UP
- 2** かつてない 透明度
- 3** いろいろ使える 超多用途

●ショックに強い ●熱・雨に強い ●凹凸面にもOK ●速硬化タイプ ●クリーン

CEMEDINE
CLEAN&SAFE



やさしさ宣言・CCS
○厚生労働省指針値規定の
14物質を使用しない。
○劇物・毒物を使用しない。

セメダインは、住む人、
使う人、環境にやさしい
製品作りを推進しています。

超多用途接着剤「スーパー-X」の超速硬化・超透明タイプ

熱・水・ショックに強い弾性接着剤

かつてない硬化スピードと透明性 (当社弾性接着剤比)




スーパー速乾クリア

- ショックに強い ●熱・雨に強い ●凹凸面にもOK
- 速硬化タイプ ●クリーン

GOLD POINT 1

立ち上がり(初期)接着強さが違う!

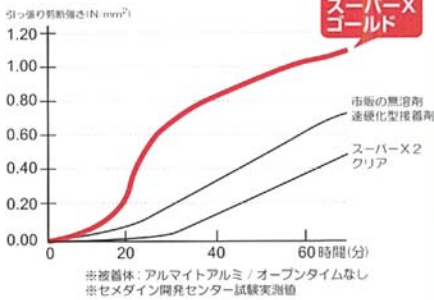

GOLD POINT 2

接着剤のクリア度が違う!



▲厚さ7mmで硬化させた接着剤

GOLD POINT 3

いろいろ使える超多用途




※ナイロン・シリコンゴムなどの素材には十分に接着しないことがあります。これらの素材には「スーパー-X」をご使用下さい。※ポリマシテック・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセチレンなどには接着しません。※貴金属や高級樹脂の接着には使用しないで下さい。※超速硬化タイプのため、近い価格の接着剤は固まってしまい干渉します。近い価格の接着剤には「スーパー-X」をご使用下さい。※上記の接着結果は当社試験によるもので、実地での接着する部材の表面状態によっては接着性が異なる場合がありますので、目立たない場所で確認してからご使用下さい。

使い方

まず、接着する面をきれいにします。

- 最初に接着する面のサビ、油などの汚れをサンドペーパーや除光液・アルコールなどで落としよく乾燥させます。
- ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけて下さい。

- ①両面に塗る
- ②放置する
- ③貼り合わせる

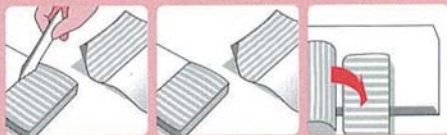

添付のヘラの薄めり面を使用し、接着する両面に薄く均一に塗布します。

そのまま1分間放置します。(23℃湿度50%)

貼り合わせ、強く押さえます。

- ※約2〜3分で動かなくなり、1時間で実用強度に達します。(23℃湿度50%)
- ※塗布後、2分以上放置すると接着剤表面が硬化し、接着できなくなることがあります。この場合は、再度塗り直して作業して下さい。
- ※はみ出し部分は、硬化前なら除光液やラッカー薄め液で取り除けます。硬化後はカッターナイフで切り取れます。

使用上の注意

- 火気のあるところでは使用しない。
- 使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
- 接着用以外に使用しない。
- 衣服につくととれないので注意する。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
- キャップ先端が尖っているのでけがをしないように注意すること。

規格

品名	スーパー-Xゴールド	品名	スーパー-Xゴールド
容量規格	20ml	容量規格	135ml
包装携帯	フリストアー	包装携帯	個装箱
品番	AX-014	品番	AX-015
中箱入数	10本	中箱入数	5本
梱包数量	100本	梱包数量	30本
個装サイズ	180mm×87mm×23mm	個装サイズ	40mm×198mm×50mm
個装重量	55g	個装重量	206g
中箱サイズ	90mm×180mm×115mm	中箱サイズ	43mm×258mm×204mm
中箱重量	585g	中箱重量	1100g
梱包サイズ	200mm×450mm×230mm	梱包サイズ	210mm×280mm×270mm
梱包重量	6.9kg	梱包重量	3.9kg
JANコード		JANコード	
	4901761-183543		4901761-183550
中箱TFコード	0154901761183547	中箱TFコード	0124901761183553
梱包TFコード	0584901761183544	梱包TFコード	0504901761183555

※サイズは(高さ)×(巾)×(奥行)です。

※サイズは(高さ)×(巾)×(奥行)です。

火気厳禁 危険等級Ⅲ 第4類第4石油類

品質表示/種類 化学反応形接着剤 成分 アクリル変成シリコーン樹脂 (98%)

※詳細な内容が必要な場合には製品データシート(MSDS)を参照願います。

※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。 ※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。 ※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。

お求めは

セメダイン株式会社

本社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03) 3442-1343
 東京支社 〒141-8620 東京都品川区東五反田4-5-9 ☎(03) 3442-1301
 大阪支社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06) 4964-5330
 名古屋支社 〒464-0026 名古屋市中区井上町3-4 ☎(052) 781-3186
 札幌営業所 ☎(011) 271-4929 北関東営業所 ☎(0280) 92-9639 福岡営業所 ☎(092) 273-2070
 仙台営業所 ☎(022) 284-6167 広島営業所 ☎(082) 249-0941

<http://www.cemedine.co.jp>

商品に関してのお問い合わせはお客様へ

☎ 0120-58-4929 (土曜日・休日を除く10:00~17:00)

スーパー-Xゴールド (581)10C-5GN/BN