

C セメダイン

つきづらいゴムも 強靱に接着!

高機能接着剤 **UT-110**

抜群の
ゴム接着性



机のコーナーガード



剥がれた靴底



ゴム足

無溶剤で低臭



耐油・耐水

曲げ・ショックに強い

様々な **ゴム・プラスチック** を より強力に接着したい時に。

接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。

従来の接着剤と比較して、**強靱な接着を実現!!**

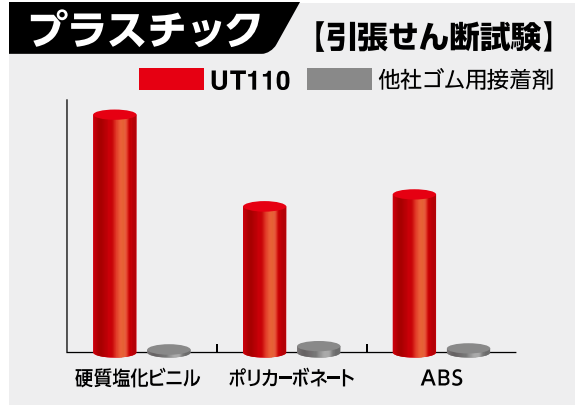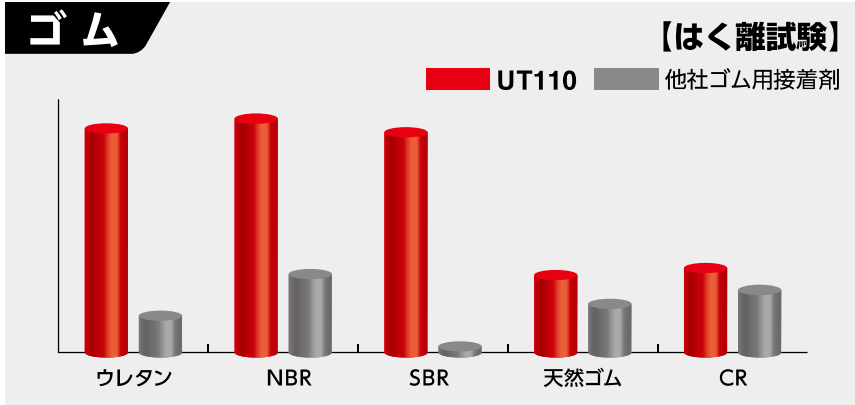

用途

接着が難しい各種ゴム・プラスチック同士、またはこれらの素材と皮革、木材、金属などの接着に

対応素材	ゴム							プラスチック				その他				
	ウレタン	天然ゴム	発泡ゴム	CR	NBR	SBR	EPDM	EVA	塩化ビニル(PVC)	ポリカーボネート	ABS	FRP	皮革(合成・天然)	金属	コンクリート	木材
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

- 接着できないもの** ①貴金属類 ②高価格品 ③発泡スチロール ④シリコーンゴム ⑤ポリエチレン ⑥ポリプロピレン ⑦フッ素樹脂
- 使用できない用途**：食品や生物を入れる容器、80℃以上の熱が常時かかる場所
※ゴム素材を強く伸ばした場合、剥がれる恐れがあります。
※天然ゴムは性質上、条件により十分な接着力が得られない場合があります。



使用上の注意

- 火気のあるところでは使用しない。
- 使用に際しては換気をよくする。
- 子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
- 接着用以外に使用しない。
- 衣服につくととれないので注意する。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
- 中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
- キャップ端部が尖っているのだけがをしないよう注意する。

お求めは

耐久性

耐水性、耐油性にすぐれ、はがれにくい

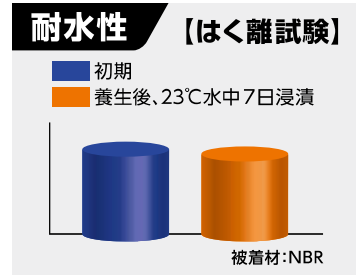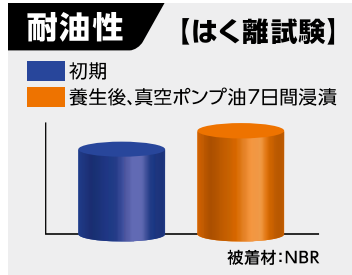

品番	AR-530
品名	UT110
容量規格	P20mL
中箱入数/梱包数	10本/100本
個装サイズ/重量	180×88×20mm/55g
中箱サイズ/重量	90×180×115mm/550g
梱包サイズ/重量	195×475×275mm/5.7kg
JANコード	4 901761 504898

家庭用品 第四類第二石油類 危険等級Ⅲ

※本カタログに記載の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。※本カタログに記載のデータや各種事項は当社の信頼する代表的な実験値や調査によるもので、保証値ではありません。※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用目的、用途、条件に適合するかどうかを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。※売主および製造者の責任は、不良が証明された場合の製品の交換であり、付帯する事項すべてを保証するものではありません。※輸出の際は、営業担当へご確認ください。

セメダイン株式会社

東京事業所 〒141-8620 東京都品川区大崎1-11-2 ☎(03) 6421-7276
ゲートシティ大崎イーストタワー
大阪事業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-16-10 ☎(06) 4964-5330
名古屋事業所 〒464-0008 名古屋市中区栄2-3-1 ☎(052) 218-5316
札幌営業所 ☎(011) 271-4929 仙台営業所 ☎(022) 287-3611 福岡営業所 ☎(092) 432-7520

<https://www.cemedine.co.jp/>
商品に関するお問い合わせ先：接着技術相談センター
☎0120-58-4929(土曜日・休日を除く10:00~12:00、13:00~17:00)