


EA940AL-3B~-5Y  
電子機器用ビニル電線(KV)

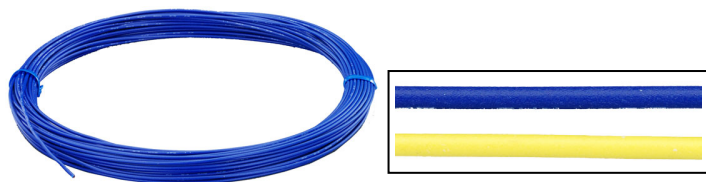

品番	定格容量	導体			絶縁体厚さ (mm)	仕上外径約 mm	導体抵抗 (21°C)Ω/km 以下
		公称断面積 mm <sup>2</sup>	構成				
			素線数/素線径(本/mm)				
EA940AL-3B	300V(0.3mm <sup>2</sup> ×1心)	0.3	12/0.18		0.4	1.5	61.1
EA940AL-3Y							
EA940AL-5B	300V(0.5mm <sup>2</sup> ×1心)	0.5	20/0.18		0.5	1.9	36.7
EA940AL-5Y							

- 定格温度 60°C
- 長さ 20m
- 耐水性、可とう性、加工性、着色性等に優れています。
- 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

