

アース端子（ネジ止め式）

(商品コード0575)

アース端子の増設時に便利なネジ止めタイプです!

RoHS



〈取付例〉







EH5-2 EA940AS-102

EH5-4 EA940AS-104

EH8-2 EA940AS-107

EH8-4 EA940AS-109

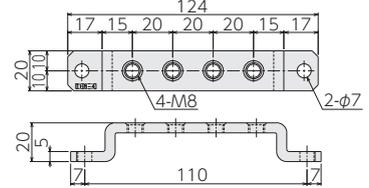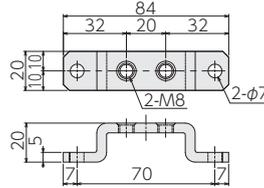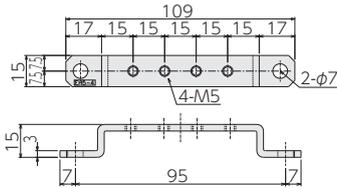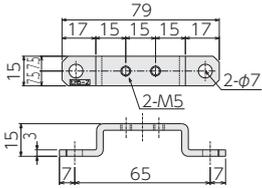


品番	梱包数(個)
EH5-2/ EH5-4/ EH8-2/ EH8-4	5

グリーン・ボルト（鉄タイプ）


(商品コード0577)

鉄タイプを追加ラインナップ!

 RoHS



〈使用例〉

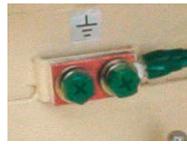

用途 アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。

特長 1.コストパフォーマンスに優れた鉄タイプを追加しました。従来の真鍮製と併せて選択の幅が広がります。
2.国土交通省の規格に準拠しています。

材質 炭素鋼材質 ニッケルめっき付(頭部グリーン塗装)

E型用

品番	ボルト	L寸法(mm)	梱包数(本)	販売単位(本)
BEF-5	M5	8	500	100
BEF-6	M6	10	500	
BEF-8	M8	10	300	
BEF-10	M10	12	100	

EC・ECK型用


品番	ボルト	L寸法(mm)	梱包数(本)	販売単位(本)
BECF-5	M5	15	500	100
BECF-6	M6	15	500	
BECF-8	M8	15	300	
BECF-10	M10	16	100	

グリーン・ボルト

(商品コード0577)

プラスドライバーで締め付け可能です。

 RoHS



〈使用例〉



用途 アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。

特長 プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。

材質 真鍮製(頭部グリーン塗装)

E型用

品番	ボルト	L寸法(mm)	梱包数(本)	販売単位(本)
BEX-5	M5	8	500	100
BEX-6	M6	10	500	
BEX-8	M8	10	300	
BEX-10	M10	12	100	

EC・ECK型用

品番	ボルト	L寸法(mm)	梱包数(本)	販売単位(本)
BECX-5	M5	15	500	100
BECX-6	M6	15	500	
BECX-8	M8	15	300	
BECX-10	M10	16	100	

用途

各種筐体用アース端子としてご使用ください。

特長

- 1.筐体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
- 2.表面処理銅板製の筐体など、溶接が困難な場合にも便利です。

材質

銅帯 t=3mm(M5タイプ)、5mm(M8タイプ) ニッケルめっき付
注)本製品は国土交通省規格に準拠した製品ではありません。


グリーン・ボルト（組込みネジタイプ）

(商品コード0577)

平ワッシャ・Sワッシャが組込まれています。

グリーン・ボルトの組込みネジタイプにM4サイズが追加!
アース配線作業の省力化が図れます!

RoHS

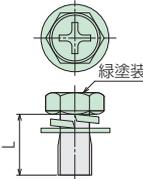

〈使用例〉



用途

アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用ください。

特長

- 1.平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。(P=3セムスタイプ)
- 2.プラスドライバーで締め付け可能な六角アプセットタイプです。
- 3.BECX-5S-10は従来の組込みネジタイプのグリーン・ボルトより首下長さが短く、アースボスなどの配線に最適です。

材質

ボルト・ワッシャ…真鍮製(頭部グリーン塗装付)
スプリングワッシャ…りん青銅製

EC・ECK型用

品番	ボルト	L寸法(mm)	梱包数(本)	販売単位(本)
BECX-4S	M4	12	500	100
NEW BECX-5S-10	M5	10	500	
BECX-5S	M5	15	500	
BECX-6S	M6	15	300	
BECX-8S	M8	15	100	
BECX-10S	M10	16	100	