


EA940BA-10・-11・-12 交換プラグ


3ピンプラグを2ピンプラグに変換できます。

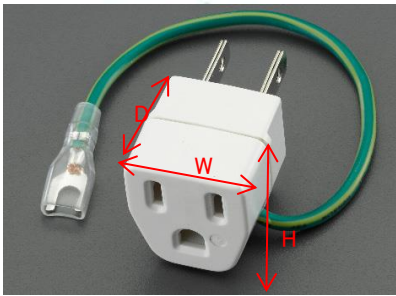

EA940BA-10 (アース150mm付き)

EA940BA-10

- サイズ…26(W)×26(D)×28(H)mm (プラグ突起部を除く)
- 低格…AC125V・15A・1500Wまで対応
- アースコード付

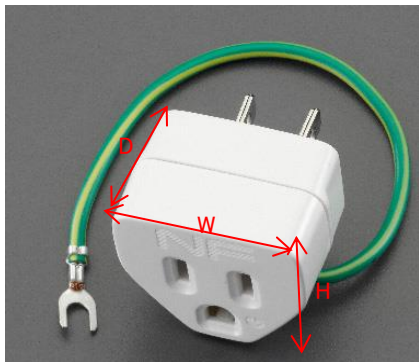


EA940BA-11
(アース150mm付き)

EA940BA-11

- サイズ…36(W)×26(D)×36(H)mm (プラグ突起部を除く)
- 低格…AC125V・15A・1500Wまで対応
- アースコード付
- AV機器やOAに悪影響を及ぼす電源ノイズを低減します。
- 高性能雷サージから吸収素子内蔵で雷サージから機器をガード

雷サージ吸収効果

12500V (最大サージ電圧)	➔	240V (制限電圧)
---------------------	---	----------------

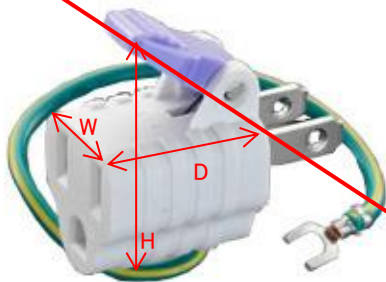

EA940BA-12

(アース150mm付き)

~~EA940BA-12 廃番~~

- サイズ…26.5(W)×30(D)×45(H)mm (プラグ突起部除く)
- 低格…125V・15A・1500Wまで対応
- プラグ仕様…2P式
- 本体コンセント仕様…3P式1個口
- 通常の2Pタイプのコンセントプラグを楽々コンセント仕様に変換するプラグ

- テコの原理で大きな力を使わず簡単にコンセントプラグを抜くことが可能。
- こまめにコンセントプラグを抜くことで待機電力を軽減する節電対策や雷などのサージ対策に貢献。

