

- 二極コンセントに差し込む時は、アースピンをロック方向とは逆に回転させてロックを解除します。ピンが引っ込むことを確認してコンセントに差し込んで下さい。

## 【安全上のご注意】



感電 火災の原因となります。

- 定格15Aを超えて使用しない。
- 油・洗剤・酸・アルコール等がかけない。
- 本体カバーが破れているものは使用しない。
- 刃が変形したプラグは使用しない。



感電 火災 故障 ケガの原因となります。

- アースピンのロックは確実にすること。
- 端子ネジはしっかり締め付けること。
- プラグの抜き差しは必ず本体部分を持って行うこと。


## 結線方法

- ①電線をカバー後部の孔にまわしながら差し込んで下さい。

(注)太線の場合、挿入口を1mm位カットして下さい。



- ②電線の被覆をストリッパー・ニッパー等で右図を参考に削いで下さい。

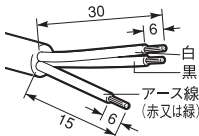


10Φ以下の細線の場合、ビニールテープを2~3回巻いてください。



- ③剥いだ電線に付属の丸端子を圧着工具でしっかり圧着して下さい。(計3ヶ)

- ④電線を付属の止めネジで本体にしっかり結線して下さい。

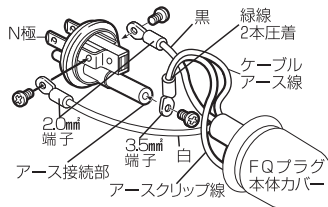


- ⑤本体にカバーをかぶせて下さい。この時、位置に注意しながら電線・アースクリップ線を少しずつずらしながら行って下さい。

最後に本体鏝部をカバーの溝にはめ込んで下さい。この時、本体底部の一ヶ所をマイナスドライバー等ではめ込んでから作業すると簡単にはめ込むことができます。



- ⑥付属のバンド金具で、口元を締めつけて下さい。

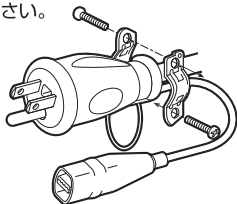

- 外径10.1Φ~12.6Φの電線に接続して下さい。