

## EA940BA - 2仕様

### アースアダプター (防雨型)

#### とび出しゴムプラグ

品番	定格	形状	ケーブルコード・外径	重量(kg)
EA940BA-2	15A・125V		10.5 ~ 13	0.09

2P / 2P接地付コンセントのどちらにも対応する、付け替え用のプラグ。  
従来のプラグをこのとび出しゴムプラグに交換すれば、2P / 2P接地付どちらにも対応します。  
アースピンが正位置にロックされているかがわかるアース確認パイロットランプ付

#### 【コンセントに差し込む場合】


2Pコンセントに差し込む場合は、アースピンをロック方向とは逆に回転させてロックを解除。  
コンセントに差し込むと、アースピンがプラグ内に押し込まれて接続完了です。プラグを引き抜くと、バネの力でアースピンは自然に飛び出し、ロック方向に回転させると2P接地付に戻ります。

#### とび出しプラグ・正面




矢印方向に回してアースピンをロック。  
逆方向に回してロック解除。

#### 2P接地付コンセント

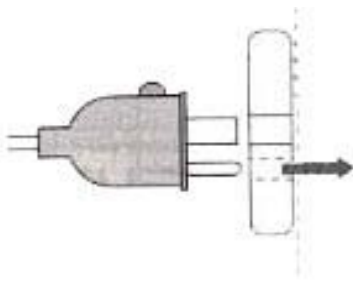

アースピンをロックして差し込みます。

#### 2Pコンセント

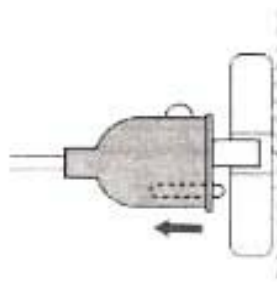

アースピンが引っ込みます。