

NICHIDO

■型式: PP-06

2P・接地2P兼用プラグ

125V/15A

JET

耐トラッキング

Lヘナポッキンプラグ

屋内型


ダブルコンセントを  
ムダなく使える!!

コードがナナメ下向きなので張力が下向きになり  
抜け落ちにくい。  
ダブルコンセントもムダなく使えます。

アースピンが自然に倒れ


①・② どちらの  
コンセントも使える!

アースピンは、指で倒さなくても  
自然に倒れます。

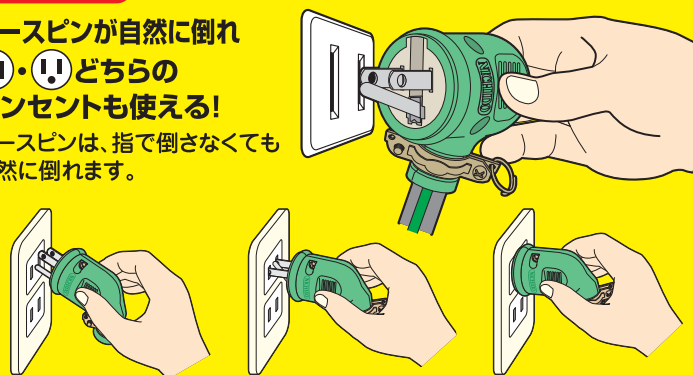

### Lヘナポッキンプラグの部品名称

※このプラグは3芯用です。2芯ケーブルの接続はしないでください。

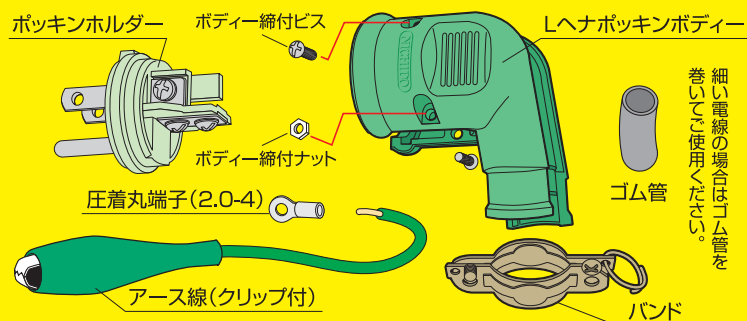

日動工業株式会社

NICHIDO

■型式: PP-06

2P・接地2P兼用プラグ

125V/15A

Lヘナポッキンプラグ

屋内型


〈樹脂製〉



4 937305 038062

なかなか抜けない構造

通常プラグは  
抜け易い!!

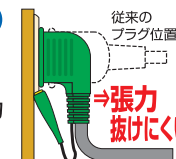

抜け落ちにくい!!

### Lヘナポッキンプラグの結線方法





**警告**

結線は電線サイズと適  
合する圧着端子をご用意  
いただき接続してください。

- 白線(N極)
- 黒線(電圧極)
- 緑線(アース)

に接続します。

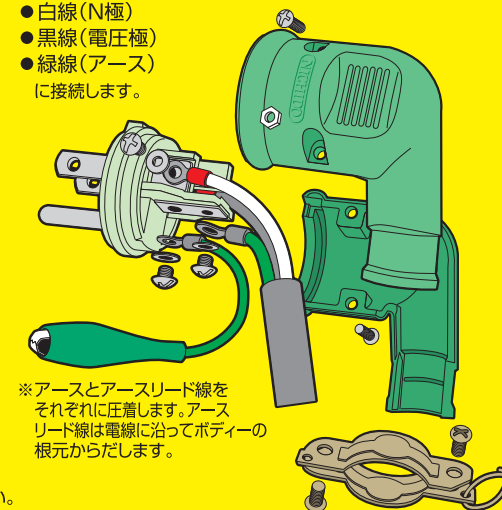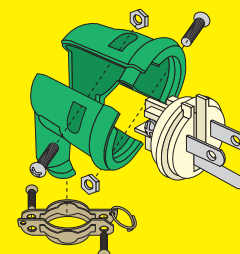

※アースとアースリード線を  
それぞれに圧着します。アース  
リード線は電線に沿ってボディーの  
根元から差しします。

### 〈ご注意〉

定格電圧を必ず確認して誤った  
使用はしないようにご注意ください。  
線芯色は電線の種類やメーカー  
により異なる場合があります。  
よく確かめてから結線してください。

### 電線むきしろの長さ

|          |      |
|----------|------|
| 白線・黒線    | 全長35 |
| 緑線(アース線) | 全長25 |



●総発売元

日動工業株式会社

〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22



☎072-803-6905

営業所／札幌・東京・名古屋・大阪・福岡

MADE IN JAPAN

## ポッキンプラグ圧着時の注意

付属の圧着端子で接続線を圧着する際は、  
圧着器にまっすぐ入れて(図1)圧着してください。

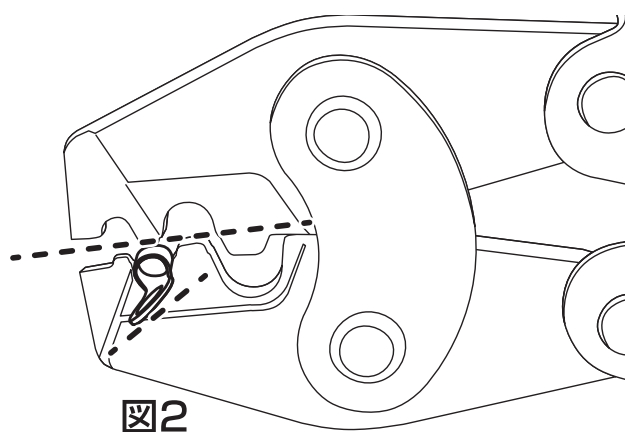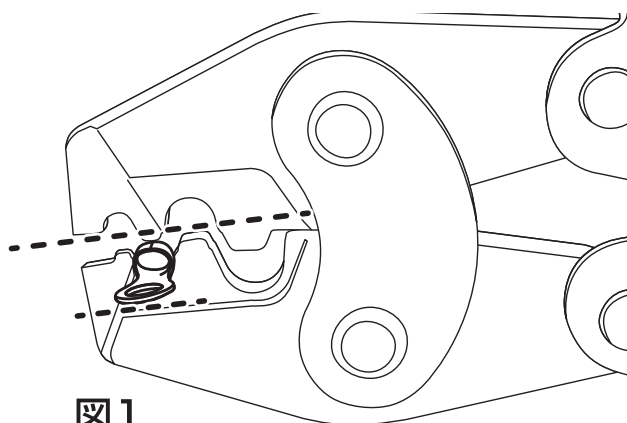

付属の圧着端子を  
圧着器に対して斜めに  
入れると(図2)、端子の  
片側だけが圧着され  
てしまいます。(図3)

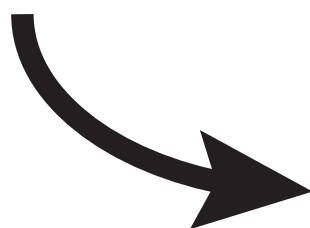


図3

