



EA940BC-1、BC-2 機器取付インレット・コネクター

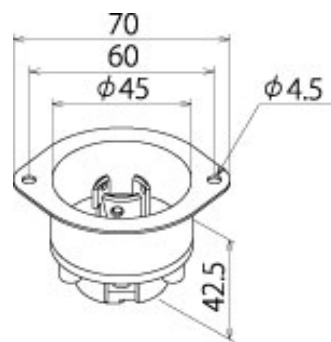

アース付引掛けインレット



アース付コネクターボディー

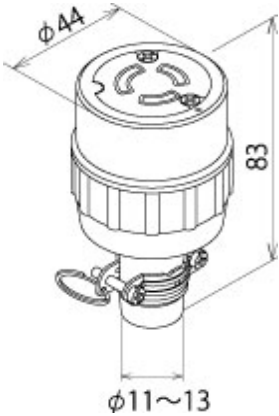

- 容量…15A/125V
- 接地2P
- 重量…BC-1:65g、BC-2:110g

仕様

	15A 接地2P引掛ゴムコネクターボディー	15A 接地2P引掛インレット
開閉性能	過負荷試験 22.5A.125V. 負荷の力率 約1 開閉回数約10回/分 連続100回	-
絶縁抵抗 (500V絶縁抵抗計)	極性の異なる充電金属部間100MΩ 以上 (JISは開閉後5MΩ 以上) 充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 100MΩ 以上 (JISは開閉後5MΩ 以上)	
耐電圧	極性の異なる充電金属部間1250V 1分間	
	充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間 1250V1分間	
端子ねじ部強度	0.8N・m (8.2kgf・cm)	
温度上昇	30k (30℃) 以下	-
接地抵抗	接地極の刃と刃受間 50mΩ 以下	-
引張り強度	コネクターボディーとインレットの間300N (306kgf) 1分間	