

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。



警告

- 器具に表示されている定格を超えて、使用しないでください。
- 水中や水たまりなどに浸かった状態では使用しないでください。
(この器具の防水性能は JIS C 0920:1993 による防雨形です)
- 端子ねじの締付けが緩い状態で使用しないでください。
- プラグとコネクターのゴムカバーは確実に嵌合させてください。
- 適用電線以外のものは、使用しないでください。
- より線を半田あげして、接続しないでください。
- ケーブルは器具の消費電力に合ったものを、お使いください。



注意

- 濡れた手で触れないでください。
- カバーなどが亀裂の発生した状態では使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは、使用しないでください。
- プラグを中途半端に差込んだ状態では使用しないで下さい。
- 油や洗剤などをかけないでください。
- 直射日光はなるべく避けてご使用ください。

【結線方法】

■適用電線

2CT,2RNCT,VCT,S-VCT	5.5mm ² ~ 8mm ² 4心
2PNCT	8mm ² 4心

■適用圧着端子


5.5mm² R5.5-5
8mm² R8-5

■結線方法

- ・適用電線をストリップ寸法に被覆を剥ぎ、必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。
- ・端子ねじは、確実に締付けてください。
(推奨締付けトルク：1.35N・m～1.5N・m)
- ・結線後、プラグは端子板の凸部がゴムカバーの凹部に嵌合するまで押し込んでください。
- ・電線は、コードグリップでゴムカバーが著しい変形をしないように確実に締付けてください。

※防雨形の防水性能を確保する場合、明工社製防水コネクター（品番：MC2623）をご使用ください。（この製品以外の組合せでは、防水性能を確保することができません）

■電線ストリップ寸法（参考値）

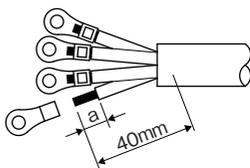

a 寸法：5.5mm² 8mm
8mm² 11mm

