


品 番

MP2552

電気用品の記号



JET

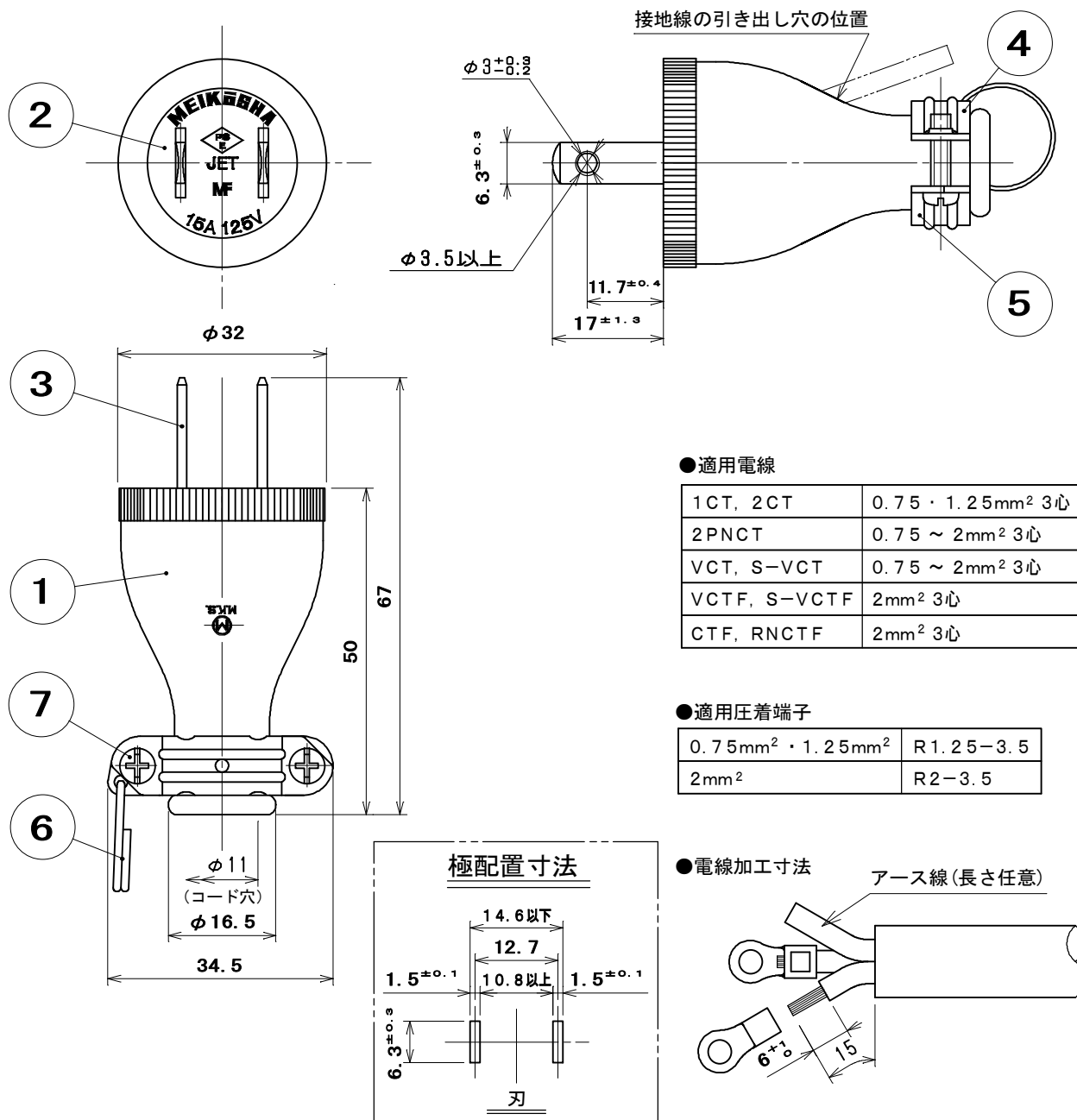


●適用電線

1CT, 2CT	0.75・1.25mm ² 3心
2PNCT	0.75～2mm ² 3心
VCT, S-VCT	0.75～2mm ² 3心
VCTF, S-VCTF	2mm ² 3心
CTF, RNCTF	2mm ² 3心


●適用圧着端子

0.75mm ² ・1.25mm ²	R1.25-3.5
2mm ²	R2-3.5

●電線加工寸法

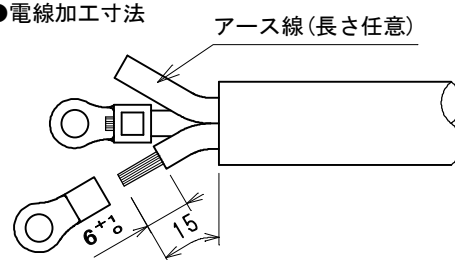

極配置寸法

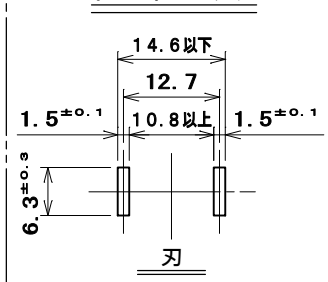

7	な べ 小 ね じ	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	M3×12
6	リ ン グ	1	硬鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	
5	バ ン ド (小)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
4	バ ン ド (大)	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
3	端 子 刃	2	黄銅板	ニッケルめっき	
2	端 子 板	1	合成ゴム	色 : グレー	
1	ゴ ム ボ デ ー	1	合成ゴム	色 : 黒	
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度	三角法	定 格	2P. 15A. 125V.	品 名	
1	単位 mm	作 成	2002年12月16日	丸形ゴムプラグ (アース穴付)	
株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.					