

# 安全上のご注意

警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

## 感電、焼損や発熱による火災の原因になります



### 警告

- 器具に表示されている定格を超えて、使用しないでください。
- 端子ねじの締付けが緩い状態で、使用しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。
- 適用電線以外のものは、使用しないでください。
- より線を半田あげして、接続しないでください。
- 使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。



### 注意

- 濡れた手で触れないでください。
- カバーなどに亀裂が発生した状態では、使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは、使用しないでください。
- プラグを中途半端に差し込んだ状態では、使用しないでください。
- 油や洗剤などをかけないでください。
- 直射日光はなるべく避けてご使用ください。

## 【結線方法】

### ■適用電線

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| 1CT,2CT,2RNCT |                                           |
| 2PNCT         | 5.5mm <sup>2</sup> ~ 14mm <sup>2</sup> 4心 |
| VCT,S-VCT     |                                           |

### ■適用圧着端子


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 5.5mm <sup>2</sup> ..... | R5.5 - 5 |
| 8mm <sup>2</sup> .....   | R8 - 5   |
| 14mm <sup>2</sup> .....  | R14 - 5  |

※同梱されている圧着端子はR14-5です。

### ■結線方法

- ・適用電線をストリップ寸法に被覆をむき、必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。
- ・端子ねじは、確実に締付けてください。  
(推奨締付けトルク：1.8N・m ~ 2.0N・m)
- ・結線後、端子板の凸部がゴムカバーの凹部に嵌合するまで押し込んでください。
- ・電線は、コードグリップでゴムカバーが著しい変形をしないように確実に締付けてください。

### ■電線ストリップ寸法(参考値)

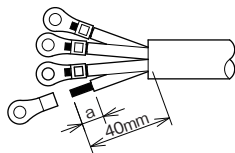

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| a 寸法：5.5mm <sup>2</sup> ..... | 8mm  |
| 8mm <sup>2</sup> .....        | 11mm |
| 14mm <sup>2</sup> .....       | 13mm |

