

品名：2P 20A ゴムプラグ

品番：MP2524

取扱説明書

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。

警告

- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 端子ねじの締付けが緩い状態で使用しないでください。
- 適用電線以外のものは使用しないでください。
- より線を半田あげして接続しないでください。
- 使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。

注意

- 濡れた手で触れないでください。
- カバーなどに亀裂が発生した状態では、使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは使用しないでください。
- プラグを中途半端に差込んだ状態では使用しないでください。
- 油・洗剤などをかけないでください。
- 直射日光はなるべく避けてご使用ください。

結線方法

適用電線

1CT, 2CT, 2RNCT 2PNCT, VCT, S-VCT	2mm ² ・3.5mm ² 2心
CTF, RNCTF	3.5mm ² 2心


適用圧着端子

2mm² …… R2-4
3.5mm² …… R3.5-4

結線方法

- ・適用電線の被覆をストリップ寸法に合わせて剥き、必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。
- ・端子ねじは、確実に締付けてください。
(推奨締め付けトルク：1.1N・m ～ 1.2N・m)
- ・結線後、端子板の凸部がゴムボデーの凹部に嵌合するまで押し込んでください。
- ・電線は、コードグリップでゴムボデーが著しい変形をしないように確実に締付けてください。

電線ストリップ寸法（参考値）

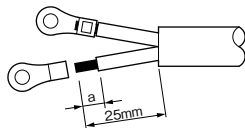

a 寸法：2mm² …… 6mm
3.5mm² …… 7mm

