

 
Panasonic®

WF 1230BK

2P30A埋込コンセント

ブラック

5コ入



JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

安全上のご注意




警告 焼損や火災の原因になります。

- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 結線する場合、端子ねじはしっかり締め付ける

EG結線に加えて圧着端子結線もできます



●EG端子結線の場合

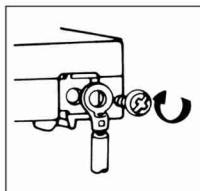

●圧着端子結線の場合

- 注) 1. 端子ねじをはずして結線する場合は、ドライバをまっすぐに当てて締め付けてください。
2. 端子ねじ締め付け時に「カチッ、カチッ」と音がしますが異常ではありません。

■適用電線

- 600 Vビニル絶縁電線 (IV)
- 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF・VVR)
各々 5.5 mm^2 , 8 mm^2 , $\phi 2.6$, $\phi 3.2$

■適用圧着端子

銅線用裸圧着端子 R 5.5-5 (JIS C 2805)
R 8-5