


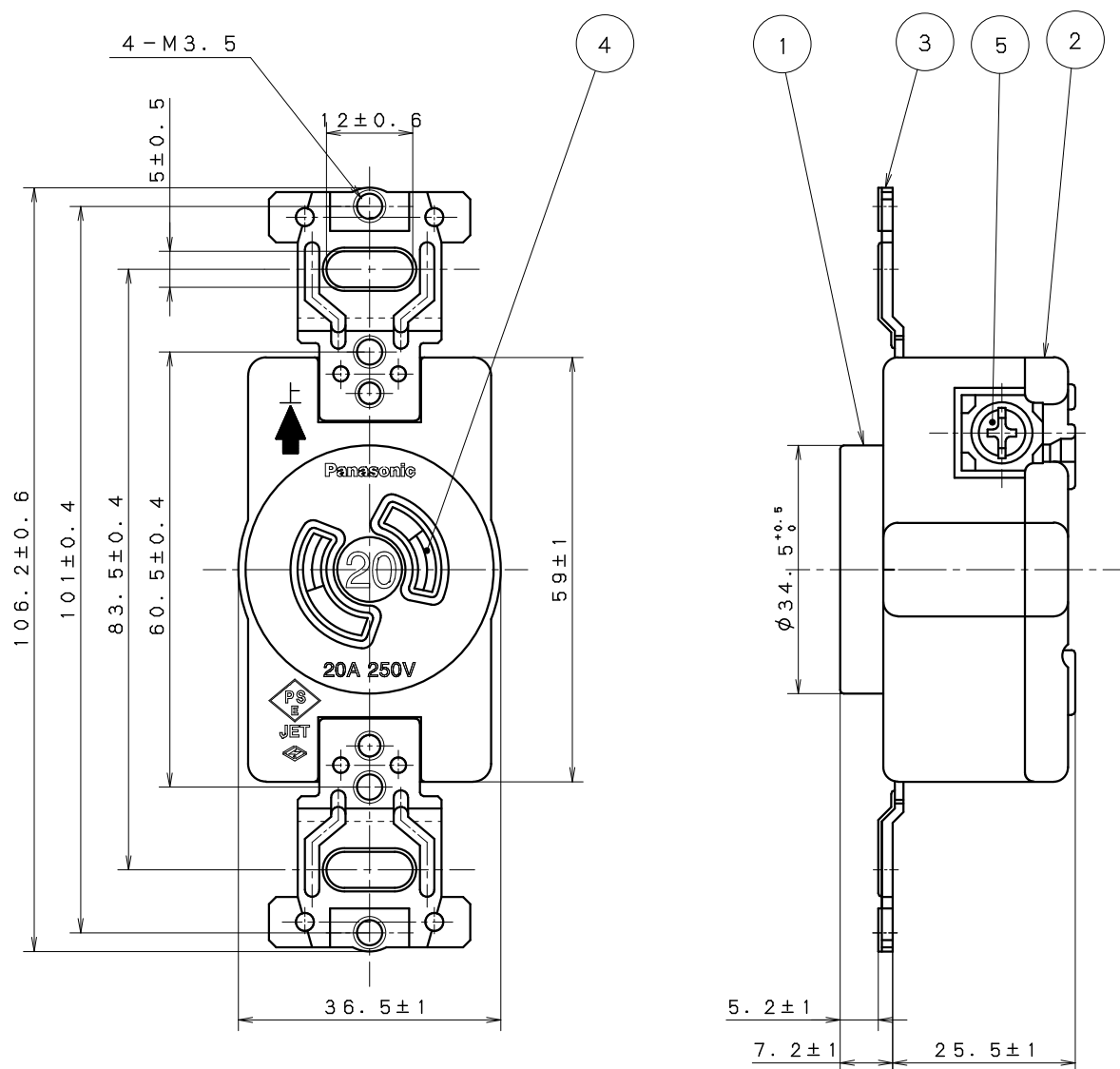

定 格	20 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（1V） 600 Vビニル絶縁ヒニルシースケーブル（VVF，VVR） φ2 mm，φ2.6 mm，3.5 mm ² ，5.5 mm ²

商 品 仕 様 図				
5	端子ねじ	黄銅線（M4）		
4	刃受ばね	ばね用黄銅板（t0.8）		
3	取付枠	鋼板（t1.2）	亜鉛めっきクロメート処理 （三価）	品番 WF2220BK
2	カバー	ユリア	ミルキ-ホワイト	改 5
1	ホーティ	ユリア	ブラック	品名 2P20A引掛埋込コンセント（フックラック）
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				