


Panasonic
WF 2220BK
2P20A引掛埋込コンセント
ブラック
5コ入
パナソニック株式会社

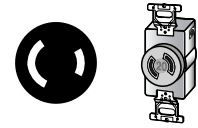

Panasonic WF 2220BK
2P20A引掛埋込コンセント
ブラック



20 A 250 V

Panasonic
WF 2220BK
2P20A引掛埋込コンセント
ブラック
5コ入
パナソニック株式会社



ITF

24902710630570

Panasonic WF 2220BK
2P20A引掛埋込コンセント
ブラック



20 A 250 V

WF 2220BK
184 x 107 x 33

© 9-1621

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。

Panasonic
WF 2220BK
2P20A引掛埋込コンセント
ブラック
5コ入

JIS Q 1000に基づきJIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告 感電や火災の原因になります。

- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 結線する場合、端子ねじはしっかり締め付ける

EG結線に加えて圧着端子結線もできます

●EG端子結線の場合
1.端子ねじは押しつけて結線する場合は、ドライバをまっすぐに当てて締め付けてください。

●圧着端子結線の場合
1.端子ねじは押しつけて結線する場合は、ドライバをまっすぐに当てて締め付けてください。

2.端子ねじは締め付け時に「カチッ」「カチッ」と音がしますが異常ではありません。

■適用電線
●600 Vビニル絶縁電線 (IV)
●600 Vビニル絶縁七線シールドケーブル (VVF・VVR)
各々3.5 mm²、5.5 mm²、φ 2.0、φ 2.6

■適用圧着端子
銅線用圧着端子 R5.5-4 (JIS C 2805)

2P20A