

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

## 安全上のご注意


**⚠ 警告** 焼損や火災の原因になります。

- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 結線する場合、端子ねじをしっかりと締め付ける

EG結線に加えて圧着端子結線もできます



●EG端子結線の場合

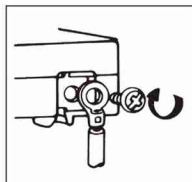

●圧着端子結線の場合

- 注) 1. 端子ねじをはずして結線する場合は、ドライバをまっすぐに当てて締め付けてください。  
2. 端子ねじ締め付け時に「カチッ、カチッ」と音がしますが異常ではありません。

### ■適用電線

- 600 Vビニル絶縁電線 (IV)
- 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF・VVR)  
各々  $2 \text{ mm}^2$  ,  $3.5 \text{ mm}^2$  ,  $\phi 1.6$  ,  $\phi 2$

### ■適用圧着端子

銅線用裸圧着端子 R 2-4  
R 5.5-4 (JIS C 2805)