


4-M3.5
P=0.6

タ”ホ”中心位置

タ”ホ”中心位置

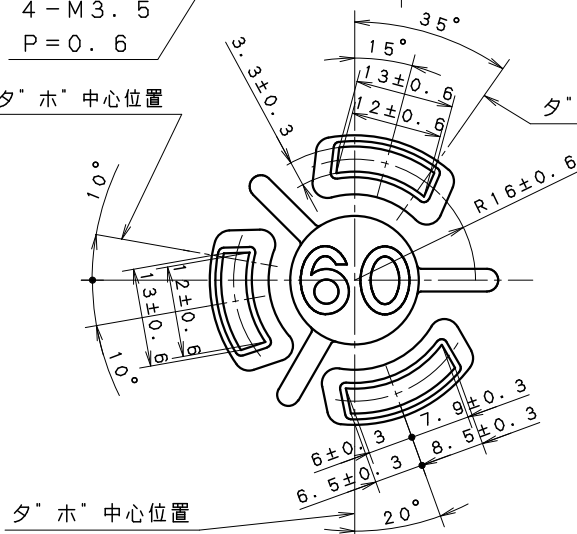

極配置寸法詳細図

注記

適合キャップ：WF8360

- ⑥ 圧着端子 JIS R8-6 3個
 - ⑦ 絶縁キャップ 赤・白・黒 各1コ
 - ⑥ 圧着端子 JIS R14-6 3個
 - ⑦ 絶縁キャップ 赤・白・黒 各1コ
- } 同梱
- } 同梱

定 格	60A 250V
適用電線	600Vビ”ニル絶縁ビ”ニルキャブ”タイヤケーブ”ル(VCT) 600Vコ”ムキャブ”タイヤケーブ”ル(1CT, 2CT, 2PNCT) 8mm ² , 14mm ²
適用ホ”ックス	中形四角アウトレットホ”ックス深形(深さ54mm)と2コ用四角スイッチカバー(中角13mm)を 組合せてお使いください。

7	絶縁キャップ	軟質塩化ビニル	—	
6	圧着端子	銅	—	すずめっき
5	端子ねじ	黄銅棒(M6)	—	
4	取付枠	ステンレス鋼板(t1.6)	—	
3	刃受ばね	耐熱銅板(t1)	—	
2	カバー	ホ”リカーホ”ネット	フ”ラック	
1	ホ”テ”イ	ユリア	フ”ラック	
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考

商 品 仕 様 図

品番	WF2360B	改	9
品名	3P60A引掛埋込コンセント (フ”ラック)(圧着端子付)		
パナソニック株式会社			