

品番	WF 2360B	(ブラック)
番	WF 2360W	(ミルクホワイト)

施工説明書

【施工店様へのお願い】 ●施工前に必ずこの説明書をお読みください。

安全上のご注意






警告

- 圧着工具は、JIS C 9711に適合する圧着工具をご使用ください。
発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。
- 端子ねじはしっかり締め付けてください。
ゆるいと発熱するおそれがあり、焼損や火災の原因になります。

圧着端子を使って確実に結線をしてください。

結線方法

〔注〕プレートは、コンセント径に合った当社製品をご使用ください。
WN 9516
WN 9616など

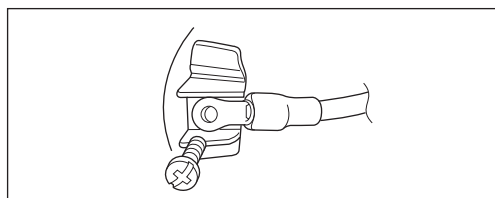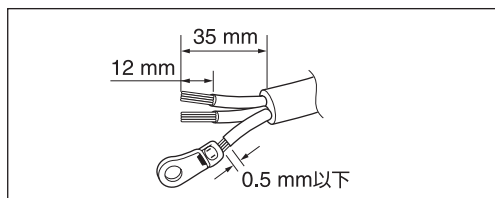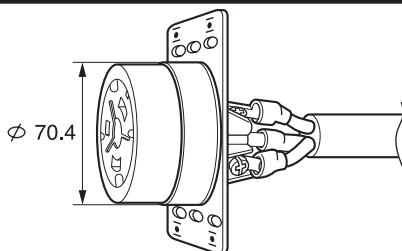

- ①電線の被ふくをむき、圧着ペンチで圧着端子をかしめ、絶縁被ふくをかぶせる。
- ②圧着端子をセットし、端子ねじを締め付ける

適用電線

- 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル } 8 mm²または14 mm²
 - 600 Vゴムキャブタイヤケーブル
- 注)圧着端子(同梱)は、使用電線に合わせてご使用ください。
8 mm²……R8-6 14 mm²……R14-6

適合ボックス

- 中形四角アウトレットボックス深形と2コ用四角スイッチカバー (中角13 mm) を組合せてご使用ください。