

© 491-5

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。

安全上のご注意



警告




■圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用すると、結線が不十分になるおそれがあり、感電や火災の原因になります。

■結線する場合、端子ねじはしっかりと締め付けるゆるいと発熱して焼損や火災、漏電のとき感電などの原因になります。

■接地端子に接地された電線を確実に結線する。結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が漏電したとき、感電の原因になります。

結線方法

●下記の3種類の方法で、結線できます。

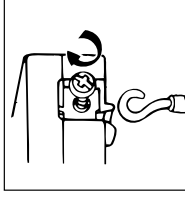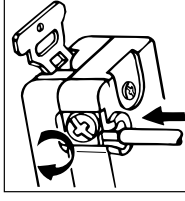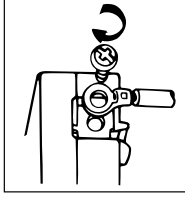

●圧着端子結線の場合 ●引締結線の場合 ●巻締結線の場合
注) 端子ねじをはずして結線する場合は、ドライバをまっすぐに当てて締め付けてください。

適用電線

●600 Vビニル絶縁電線(IV) 各々5.5 mm²、8 mm²、φ2.6、φ3.2
●600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF・VVR) 各々5.5 mm²、8 mm²、φ2.6、φ3.2
特) φ3.2又は8 mmの電線をご使用になる場合は、ボックスへの取付性を良くするためφ3.2の場合80 mm・8 mm²の場合55 mm以上の深さをお取り下さい。

適合プラグ

WF6330、WF8330 ●極配置は他社(国内)と互換性がありません。NEMA規格(L6-30)に準拠しています。

ブラック

Panasonic[®]
WF 2330B
接地2P30A引掛埋込コンセント
ブラック



5コ入 パナソニック株式会社

Panasonic[®] **WF 2330B**
接地2P30A引掛埋込コンセント **ブラック**



30 A 250 V

WF 2330B-211×107×37