

商品仕様書

No. 1

全 2

本仕様書適用品番・品名一覧表

品番	品名
WF2460B	接地3P60A引掛埋込コンセント(ブラック)(圧着端子付)
WF2460W	接地3P60A引掛埋込コンセント(ミルクイエホワイト)(圧着端子付)

1. 型式

1-1 定格	60 A 250V
1-2 極数及び極配置	3極(接地形) 
1-3 結線方式	圧着端子式

2. 保証品質

2-1 形状及び材料・色彩	添付商品仕様図による。
2-2 性能	

試験場所は、常温(5℃～35℃)、常湿(相対湿度 45%～85%)とする。

温度上昇	50℃以下
接触抵抗	接地極の刃と刃受間 50 mΩ以下
開閉性能	75 A 250 V 負荷の力率約 1 開閉の割合6～10回/分 連続 5回 無負荷 開閉の割合6～10回/分 連続100回
絶縁抵抗 (500 V絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間 100 MΩ以上 充電金属部と人の触れる非充電金属部間 100 MΩ以上 (人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
耐電圧	極性を異にする充電金属部間 1 500 V 1分間 充電金属部と人の触れる非充電金属部間 1 500 V 1分間 (人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
耐熱性	80℃±3℃ 7時間放置 100℃±3℃ 1時間放置
端子部強度	2.5 N・m のトルクで締付け
アンモニアガス耐久	24時間放置
引張荷重	キャップとコンセントの間 300 N 1分間

品番	WF2460B 他1品番	品名	接地3P60A引掛埋込コンセント (ブラック)(圧着端子付) 他1品種	改	3
----	-----------------	----	----------------------------------------	---	---

商品仕様書


No. 2

全 2

3. 使用条件

3-1 結線方法

(1) 極配置図(裏面図)

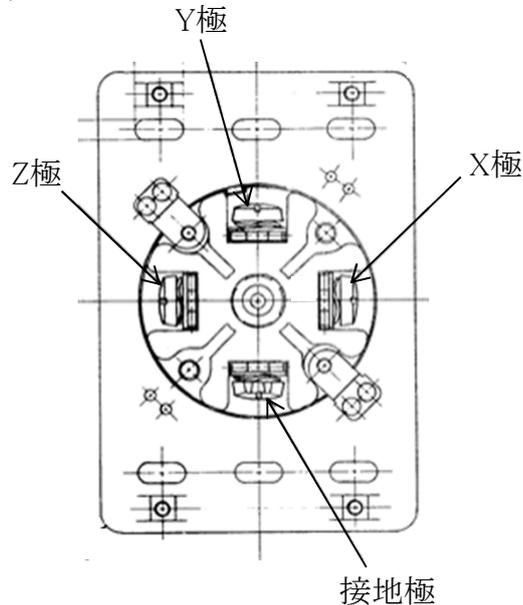

4. 品質保証について

4-1 保証期間

・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

4-2 保証内容

・取扱説明書、本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

4-3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び、公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品番	WF2460B 他1品種	品名	接地3P60A引掛埋込コンセント (ブラック)(圧着端子付) 他1品種	改
----	-----------------	----	-------------------------------------------	---