
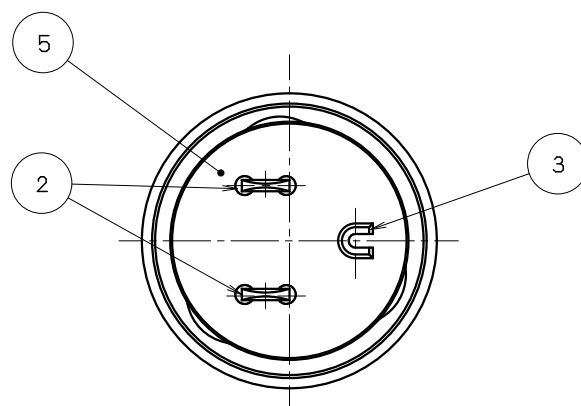


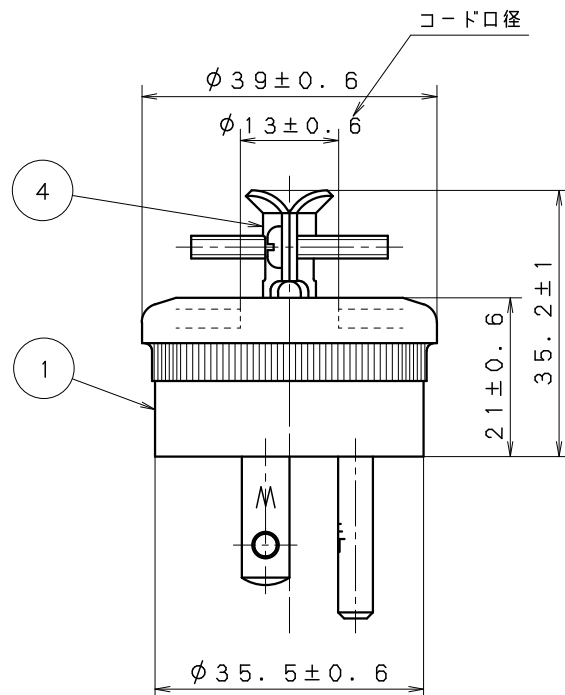

定 格	15A 125V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
参 考 規 格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による
適 用 電 線	ビニルキャブタイヤ丸形コード（VCTF） ゴムキャブタイヤ丸形コード（CTF） 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT） 600Vコ ムキャブ タイヤケーブ ル（1CT，2CT，2PNCT） 1. 25mm²，2mm²

商 品 仕 様 図				
5	絶 縁 板	ポリプロピレン	グレー	品 番 WF7002 改 6 品 名 接地15Aキャップ°（125V）（コード° ク° リップ° 付） パナソニック株式会社
4	コードグリップ	鋼 板（t1）	——	
3	栓 刃	黄銅板（t1.2）	——	
2	栓 刃	黄銅板（t1.5）	——	
1	ホ° テ° ィ	ユ リ ア	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考