

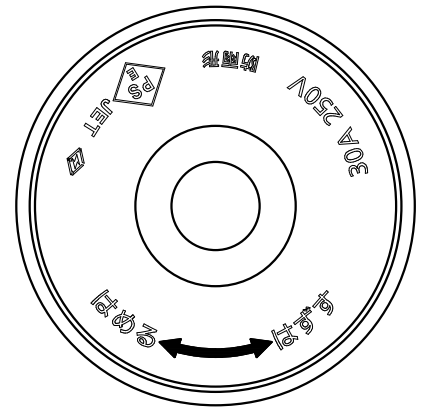


適用電線の外径はφ13~φ16です

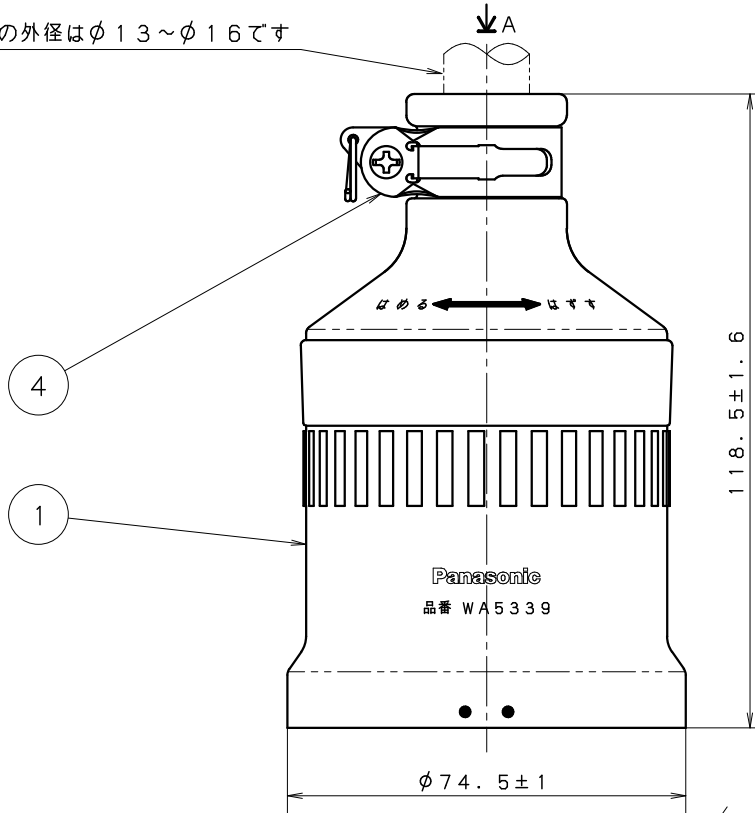

A矢視図 (クリップは省略)

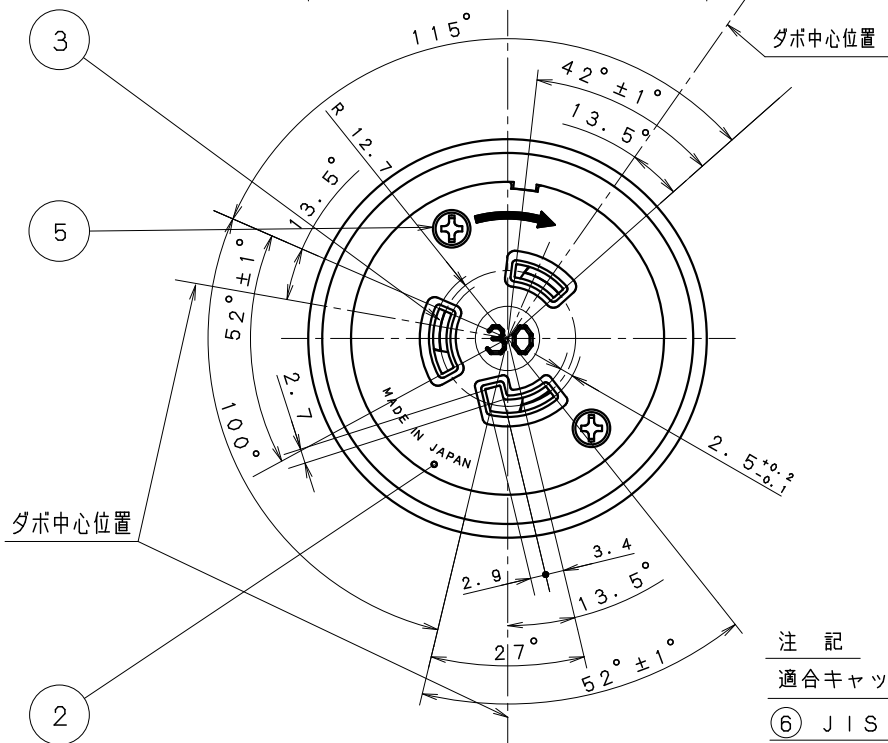

注記

適合キャップ: WF6330, WF8330

⑥ JIS R5.5-5 3個 同梱

定 格	30A 250V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適用規格	JIS C 8303 (配線用差込接続器) による 極配置については、NEMA規格 (L6-30R) にも準拠
適用電線	600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) 600Vゴムキャブタイヤケーブル (1CT, 2CT, 2PNCT) } 3.5mm <sup>2</sup> , 5.5mm <sup>2</sup>

6	圧着端子	銅	すずめっき
5	組立ねじ	鋼線 (M3.5)	亜鉛めっき クロメート処理 (三価)
4	コードグリップ	鋼板 (t1)	亜鉛めっき クロメート処理 (三価)
3	刃受ばね	耐熱銅板 (t1)	
2	ボディ	ユリア	ブラック
1	シェル	ブタジエンゴム	ブラック
番号	構成要素	材 料	色 彩 備 考

商 品 仕 様 図

品番	WA5339	改	2
品名	接地2P30A引掛防水ゴムコードコネクタボディ (圧着端子付)		

パナソニック株式会社