
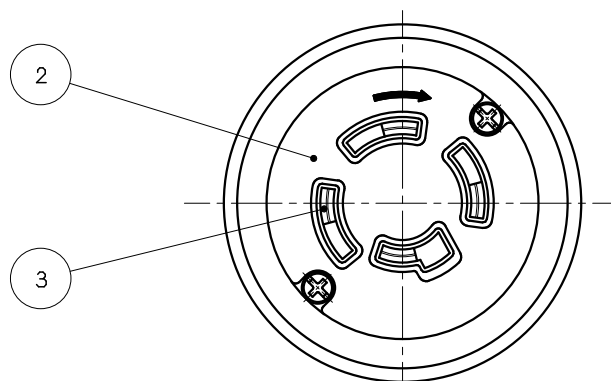


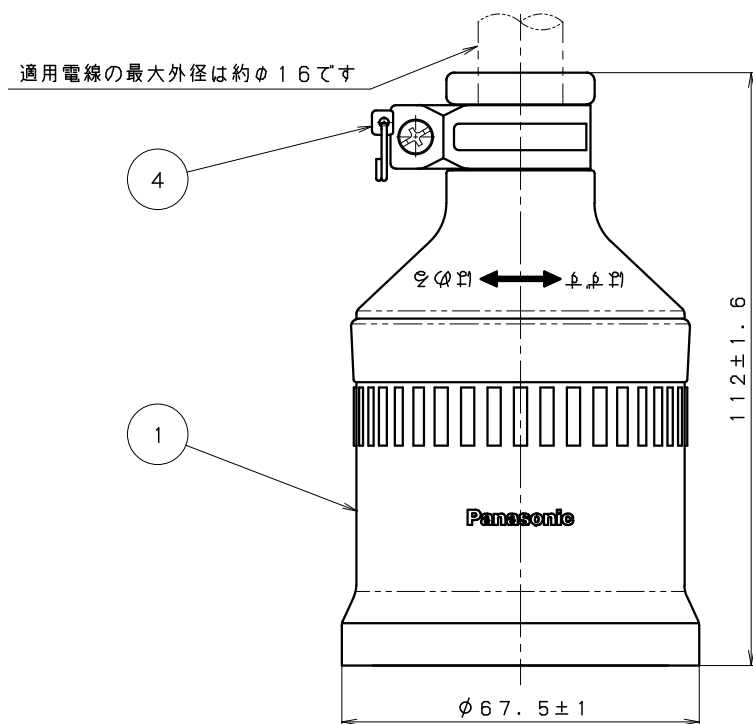

定 格	20 A 250 V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
参 考 規 格	J I S C 8303（配線用差込接続器）による
適 用 電 線	ビニルキャブタイヤ丸形コード（VCTF） ゴムキャブタイヤ丸形コード（CTF） 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT） 600 Vゴムキャブタイヤケーブル（1CT，2CT，2PNCT） （注）ご使用いただく電線は、電線の許容電流、使用場所等を考慮し、仕様書及び内線規程に基づき選定してください。

商 品 仕 様 図				
4	コードグリップ	鋼板（t0.8）	亜鉛めっき クロメート処理（三価）	品番 WA5429K
3	刃受ばね	ばね用黄銅板（t0.8）		改 4
2	ボディ	メラミンフェノール	ブラック	品名 接地3P20A引掛防水コ"ムコート"コネクタボディ
1	シェル	ブタジエンゴム	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				