


適用電線の外径は $\phi 14 \sim \phi 17.5$ です

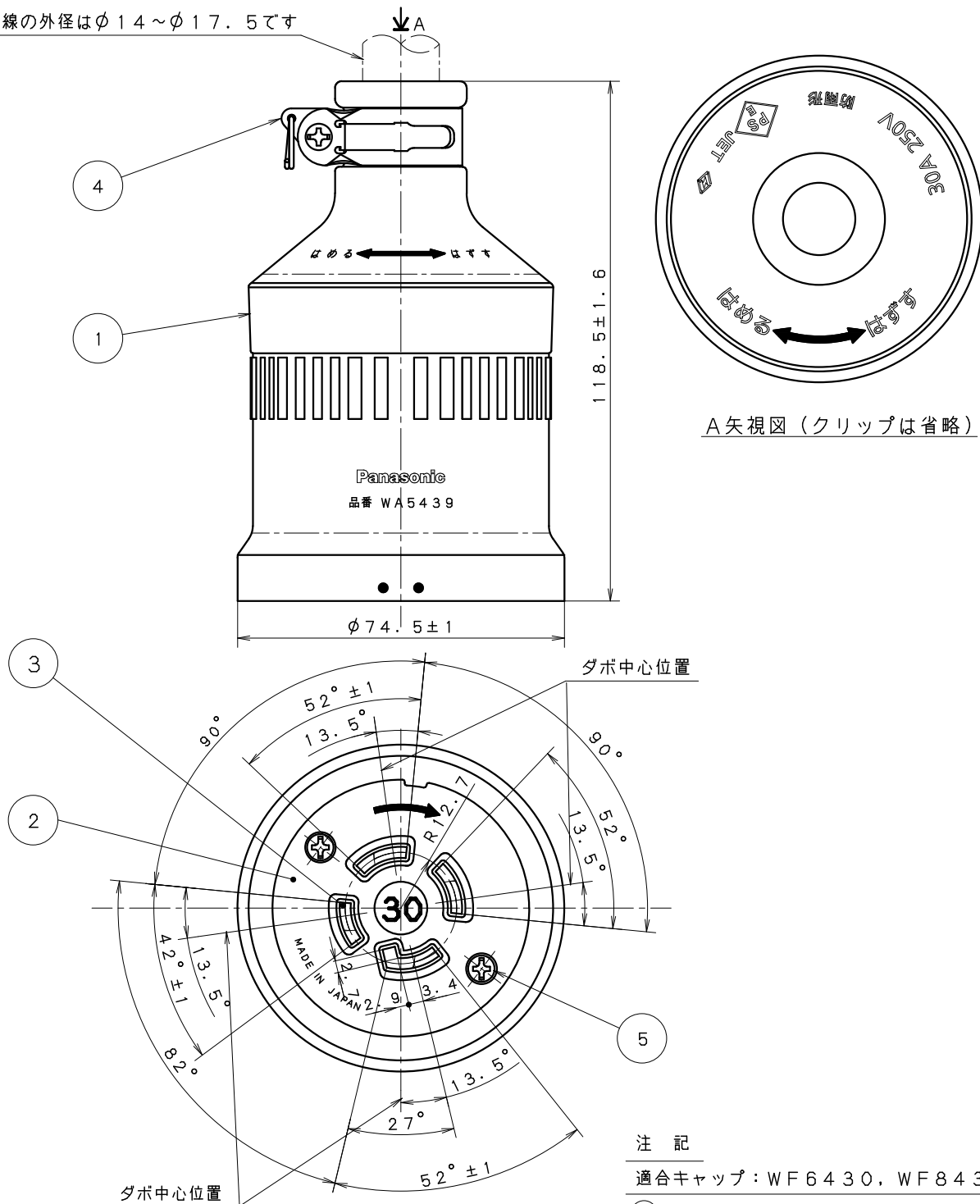

定 格	30A 250V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適用規格	JIS C 8303（配線用差込接続器）による 極配置については、NEMA規格（L15-30）にも準拠
適用電線	600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT） 600Vゴムキャブタイヤケーブル（1CT，2CT，2PNCT） } 3.5mm²，5.5mm²

6	圧着端子	銅		すずめっき	商 品 仕 様 図
5	組立ねじ	鋼線 (M3.5)		亜鉛めっき クロメート処理 (三価)	
4	コードグリップ	鋼板 (t1)		亜鉛めっき クロメート処理 (三価)	
3	刃受ばね	耐熱銅板 (t1)			
2	ボ デ ィ	ユ リ ア	ブラック		品番 WA5439 改 9
1	シ ェ ル	ブタジエンゴム	ブラック		品名 接地3P30A引掛防水ゴムコードコネクタボディ (圧着端子付)
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社