


適用電線の外径はφ19.5～φ24です。

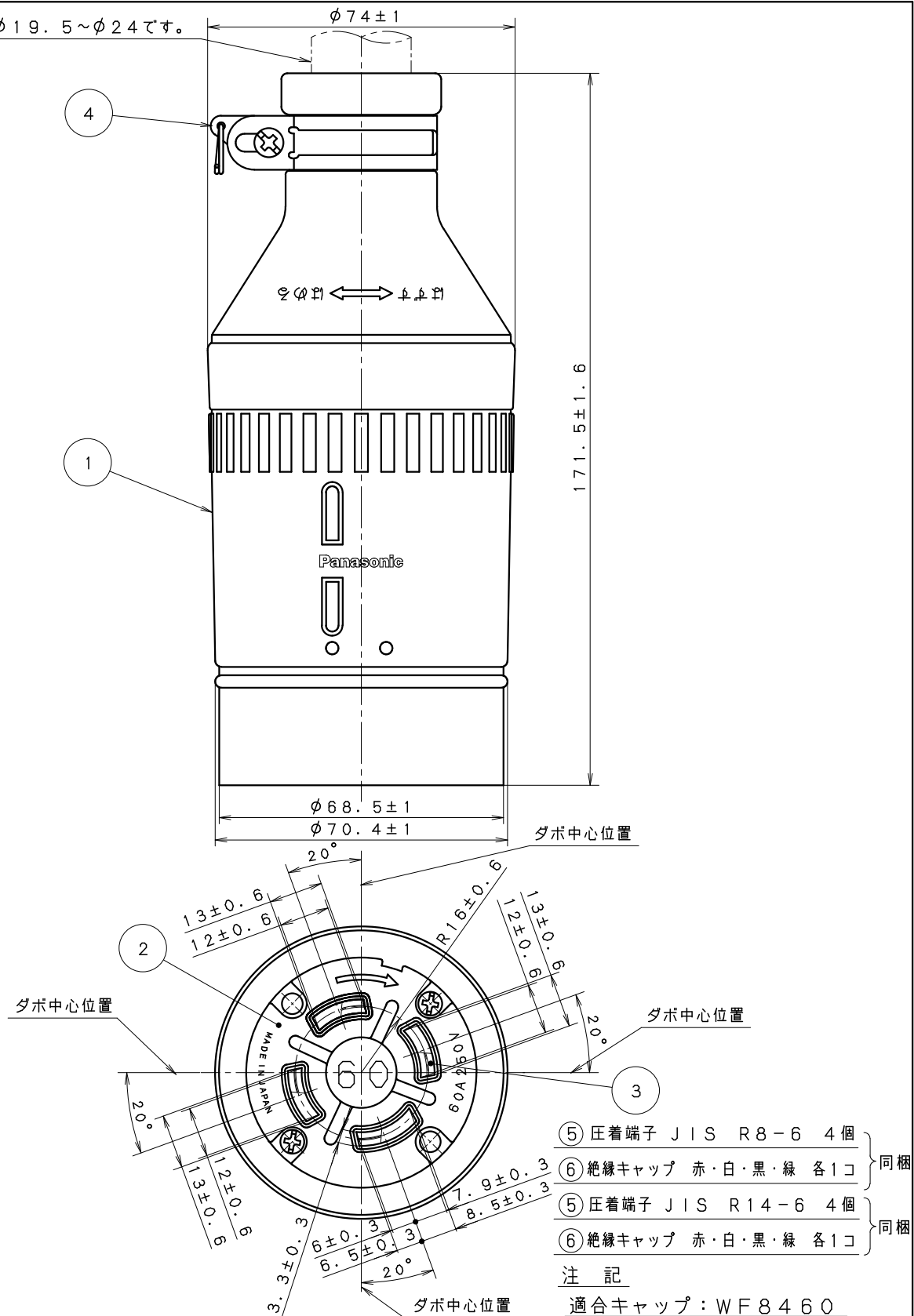

定 格	60A 250V		
適用電線	600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) 600Vゴムキャブタイヤケーブル (1CT, 2CT, 2PNCT) 8mm ² , 14mm ²		

6	絶縁キャップ	軟質塩化ビニル	――		商 品 仕 様 図				
5	圧着端子	銅	――	すずめっき					
4	コードグリップ	鋼板（ｔ１）	――	亜鉛めっき クロメート処理（三価）	品 番	WA5469	改	9	
3	刃受ばね	耐熱銅板（ｔ１）	――						
2	ホ`テ`ィ	ユリア	ブラック		品 名	接地3P60A引掛防水コ`ムコードコネクタボディ （圧着端子付）			
1	シ `ェ `ル	フ`タジ`エンコ`ム	ブラック						
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社				