


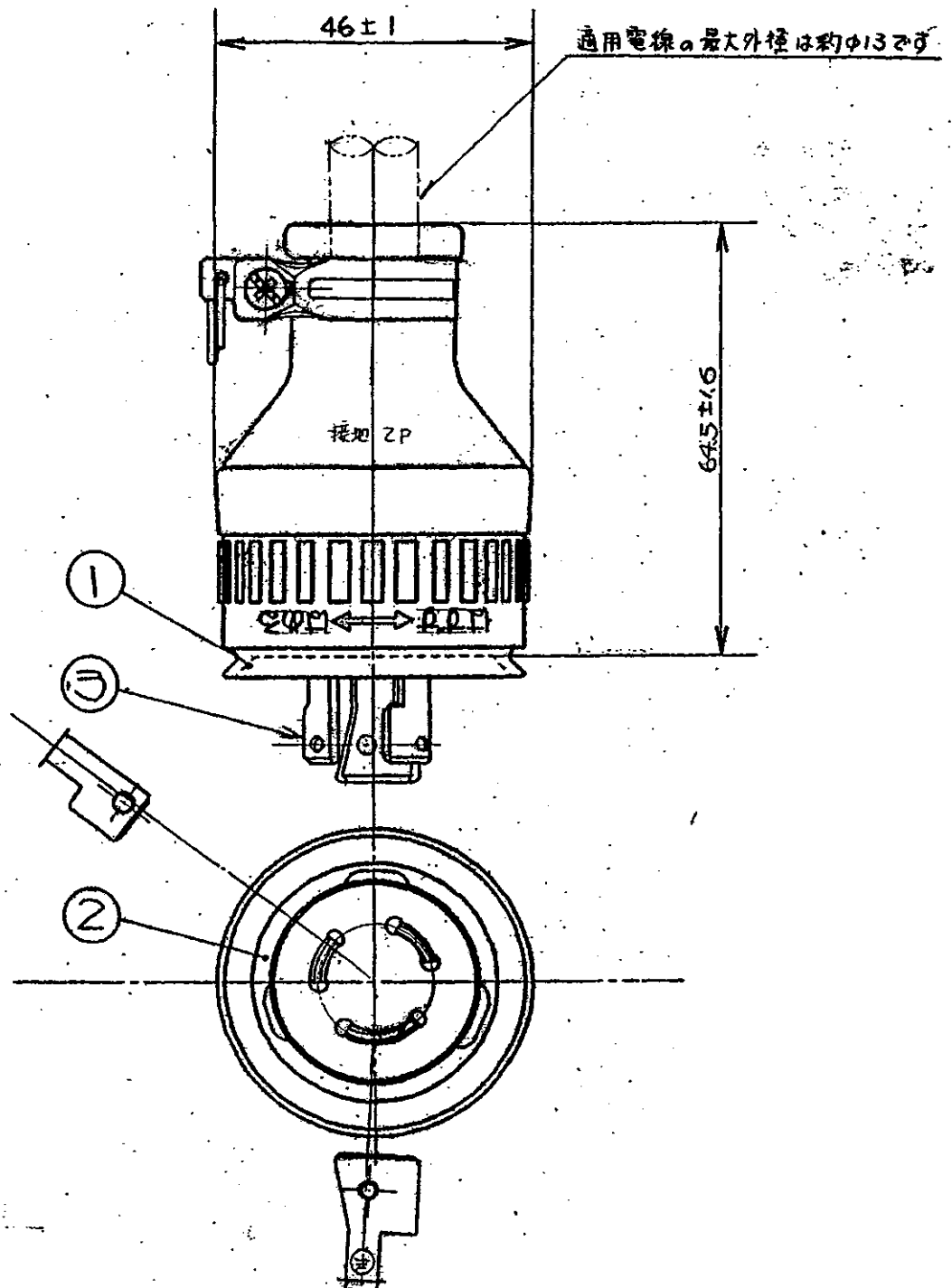

定 格	15 A 125 V
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
参考規格	J I S C 8303 (配線用差込接続器) による。
適用電線	ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) コムキャブタイヤケーブル (1CT, 2CT, 2PNCT) ビニルキャブタイヤ丸形コード (VCTF) コムキャブタイヤ丸形コード (CTF) 1.25 mm² ~ 2 mm² (注) ご使用いただく電線は、電線の許容電流、使用場所等を考慮し仕様書及び内線規程に基づき選定してください。

					商 品 仕 様 図			
					品 番	WF8315K	改	4
3	栓 刃	ばね用黄銅板 (t0.8)				品 名	接地2P15A引掛防水コ' ムキャップ	
2	ボ デ イ	ユ リ ア	ブラック					
1	シ ェ ル	ブタジエンゴム	ブラック					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理	パナソニック株式会社			