


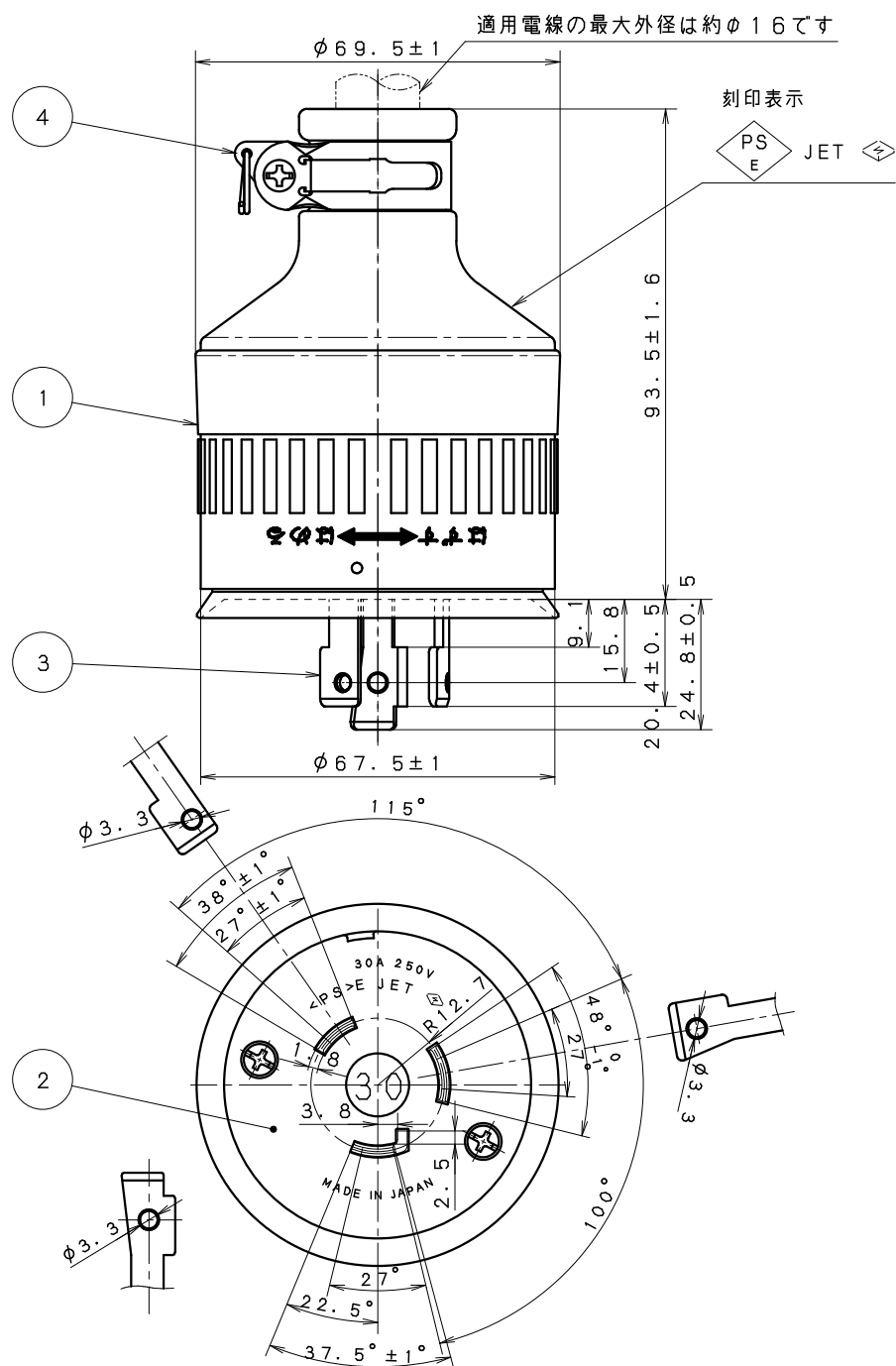

注 記

適合コンセント：WK2330，WF2330，WA5339

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定 格  | 30 A 250 V                                                                                                         |
| 適合法規 | 電気用品安全法（特定電気用品）                                                                                                    |
| 適用規格 | 極配置は、NEMA規格（L6-30P）に準拠。                                                                                            |
| 適用電線 | 600 Vビニル絶縁ビニルキャブ"タイヤケーフ"ル（VCT）<br>600 Vコ"ムキャブ"タイヤケーフ"ル（1CT，2CT，2PNCT）<br>3.5 mm <sup>2</sup> ～ 5.5 mm <sup>2</sup> |

| 商 品 仕 様 図                   |         |             |         |     |
|-----------------------------|---------|-------------|---------|-----|
| 4                           | コードグリップ | ステンレス鋼板（t1） |         |     |
| 3                           | 栓 刃     | 黄銅板（t1.8）   | ニッケルめっき |     |
| 2                           | ホ" テ" ィ | ユ リ ア       | ブラック    |     |
| 1                           | シ ェ ル   | ブタジエンゴム     | ブラック    |     |
| 番号                          | 構 成 要 素 | 材 料         | 色 彩     | 処 理 |
| 品 番 WF8330 改 9              |         |             |         |     |
| 品 名 接地2P30A引掛防水ゴムキャブ（圧着端子付） |         |             |         |     |
| パナソニック株式会社                  |         |             |         |     |