


防水性能が必要な場合の
適用電線の外径はφ12～φ16です

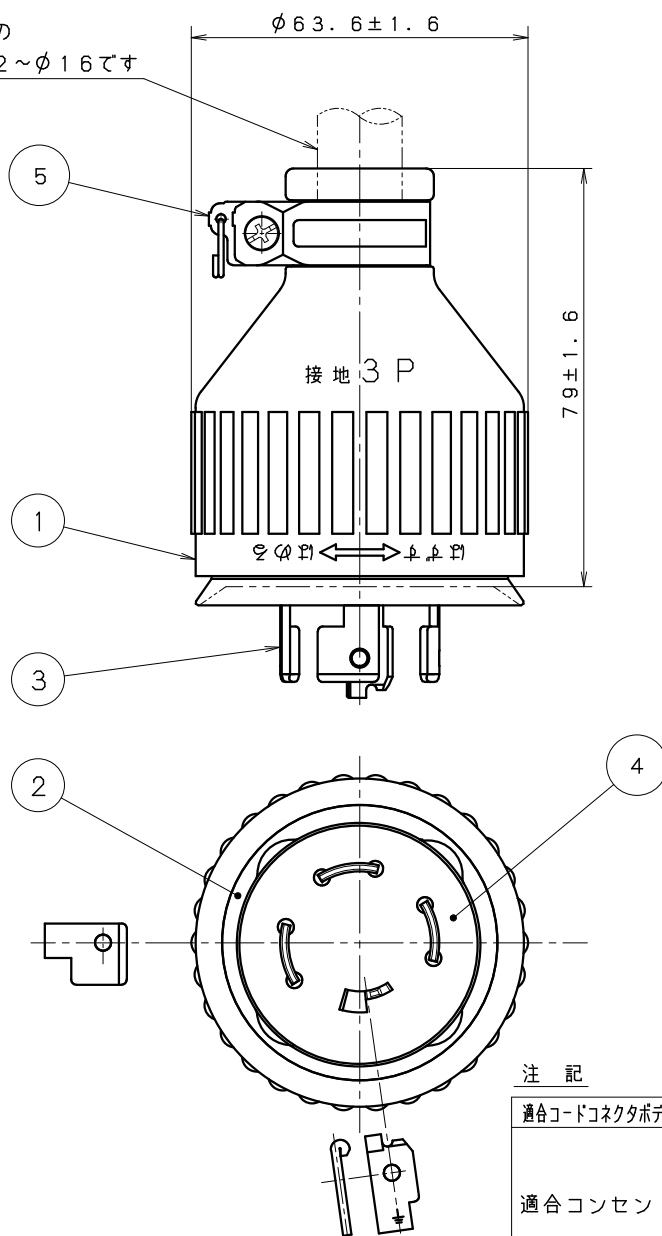

注 記

適合コードコネクタボディ	WA5429K	(防雨形 JIS C 0920)
	WK6420	
適合コンセント	WF2420BK	(非防水)
	WF2420WK	
	WF2420A-1	
	WF2420R-1	
	WF2420W-1	
	WF2420G1	
	WK2420K	

定 格	20A 250V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）
参 考 規 格	JIS C 8303（配線用差込接続器）による
適 用 電 線	ビニルキャブタイヤ丸形コード（VCTF） ゴムキャブタイヤ丸形コード（CTF） 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT） 600Vゴムキャブタイヤケーブル（1CT，2CT，2PNCT） （注）ご使用いただく電線は、電線の許容電流、使用場所等を考慮し、仕様書及び内線規程に基づき選定してください。

商 品 仕 様 図				
5	コードグリップ	鋼板（t0.8）	——	亜鉛めっきクロメート処理（三価）
4	絶 縁 板	ポリプロピレン	グレー	
3	栓 刃	黄銅板（t1.6）	——	ニッケルめっき
2	ボ デ ィ	ユ リ ア	ブラック	
1	シ ェ ル	ブタジエンゴム	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
品 番 WF8420K 改 8				
品 名 接地3P20A引掛防水ゴムキャップ				
パナソニック株式会社				