


適用電線の外径は $\phi 19.5 \sim \phi 24$ です。

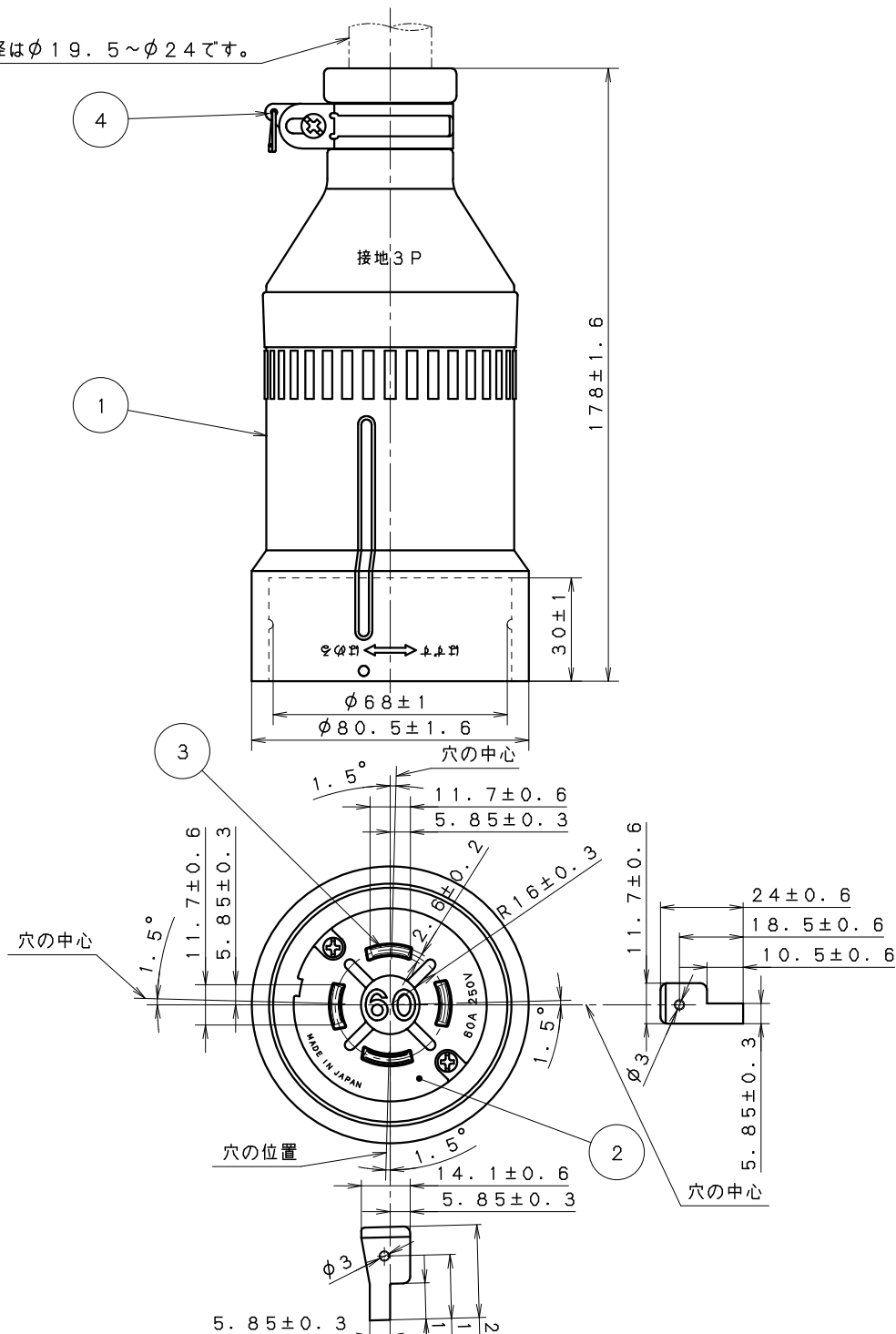

- | | | |
|------------------------|-------|------|
| ⑤ 圧着端子 J I S R 8 - 6 | 4 個 | } 同梱 |
| ⑥ 絶縁キャップ 赤・白・黒・緑 | 各 1 コ | |
| ⑤ 圧着端子 J I S R 1 4 - 6 | 4 個 | } 同梱 |
| ⑥ 絶縁キャップ 赤・白・黒・緑 | 各 1 コ | |

注 記

適合コードコネクタボディ	WA5469	(防雨形 J I S C 0920)
適合コンセント	WF2460	(非防水)

定 格	6 0 A 2 5 0 V
適用電線	6 0 0 V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル (VCT) 6 0 0 V コムキャブタイヤケーブル (1CT, 2CT, 2PNCT) 8mm ² , 14mm ²

商 品 仕 様 図				
6	絶縁キャップ	軟質塩化ビニル	—	—
5	圧着端子	銅	—	すずめっき
4	コードグリップ	鋼板 (t 1)	—	亜鉛めっき クロメート処理 (三価)
3	栓 刃	銅板 (t 2.6)	—	—
2	ホ テ イ	ユリア	ブラック	—
1	シ ェ ル	フタジエンゴム	ブラック	—
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
パナソニック株式会社				