


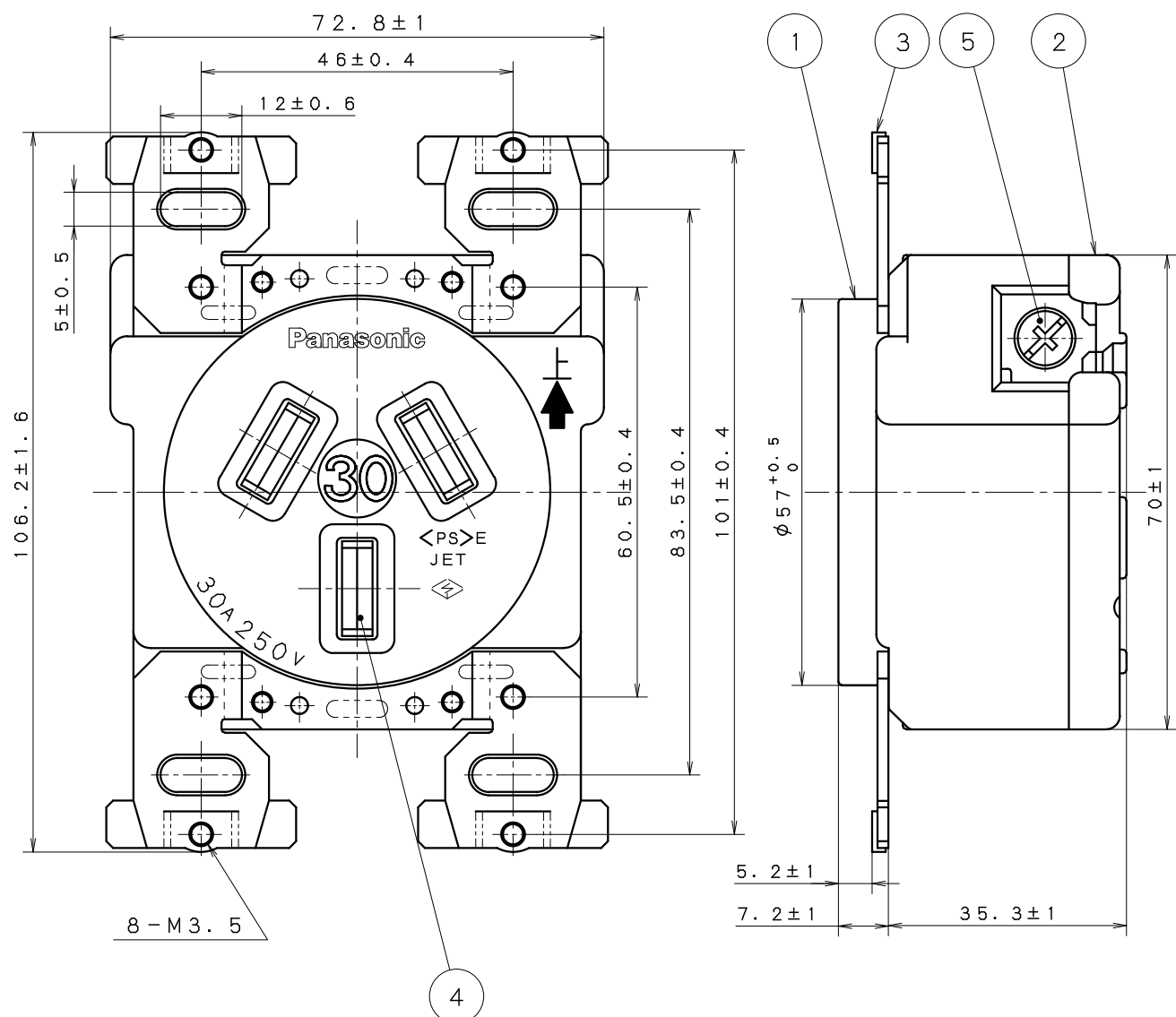

定 格	30 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合。
適用電線	600 Vビ" ニル絶縁電線（I V） 600 Vビ" ニル絶縁ビ" ニルシースケーフ" ル（V V F，V V R） $\phi 2.6 \text{ mm}$ ， $\phi 3.2 \text{ mm}$ ， 5.5 mm^2 ， 8.0 mm^2
適用ホ" ックス	中型四角アウトレットボックス深型（深さ54 mm）と中型四角スイッチカバー2コ用（13 mmカバー）を組み合わせお使いください。

5	端子ねじ	黄銅線（M4.5）	——		商 品 仕 様 図			
4	刃受ばね	耐熱銅板（t1）	——		品番	WF1330BK	改	7
3	取付枠	ステンレス鋼板（t1.6）	——					
2	カバー	ユ リ ア	ミルク・ホワイト		品名	3P30A埋込コンセント（ブラック）		
1	ボディ	ユ リ ア	ブラック					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社			