
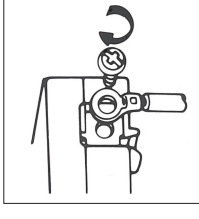


JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

安全上のご注意

- ⚠ **警告** 焼損や火災の原因になります。
- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 結線する場合、端子ねじをしっかり締め付ける

EG結線に加えて圧着端子結線もできます

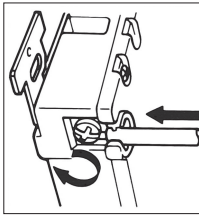

- EG端子結線の場合
注) 1. 端子ねじは押しつけて結線する場合、ドライバ(をまっすぐに当てて締め付けてください。
2. 端子ねじ締め付け時に「カチッ」と音がしますが異常ではありません。

■ 適用電線

- 600 Vビニル絶縁電線 (IV)
- 600 Vビニル絶縁2ニルシースケーブル (VVF・VVR) 各々 5.6 mm²・8 mm²、φ 2.6、φ 3.2

■ 適用圧着端子

銅線用線圧着端子 R5.5-5 (JIS C 2805)

銅線用線圧着端子 R8-5

パブリック製品を採用いただきありがとうございます。 11904 KS