

JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合


安全上のご注意




警告 焼損や火災の原因になります。

- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 結線する場合、端子ねじをしっかりと締め付ける

EG結線に加えて圧着端子結線もできます

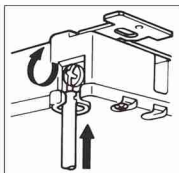

●EG端子結線の場合

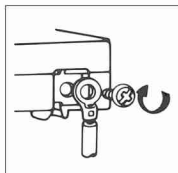

●圧着端子結線の場合

- 注) 1. 端子ねじをはずして結線する場合は、ドライバをまっすぐに当てて締め付けてください。
2. 端子ねじ締め付け時に「カチッ、カチッ」と音がしますが異常ではありません。

適用電線

- 600 Vビニル絶縁電線(IV)
- 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF・VVR)
各々 5.5 mm² , 8 mm² , φ 2.6 , φ 3.2

適用圧着端子

銅線用裸圧着端子 R5.5-5
R8-5 (JIS C 2805)