
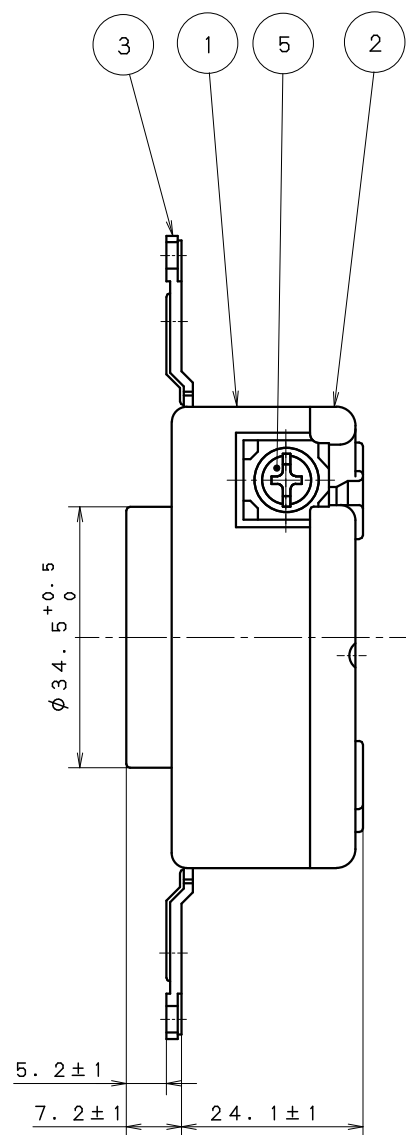


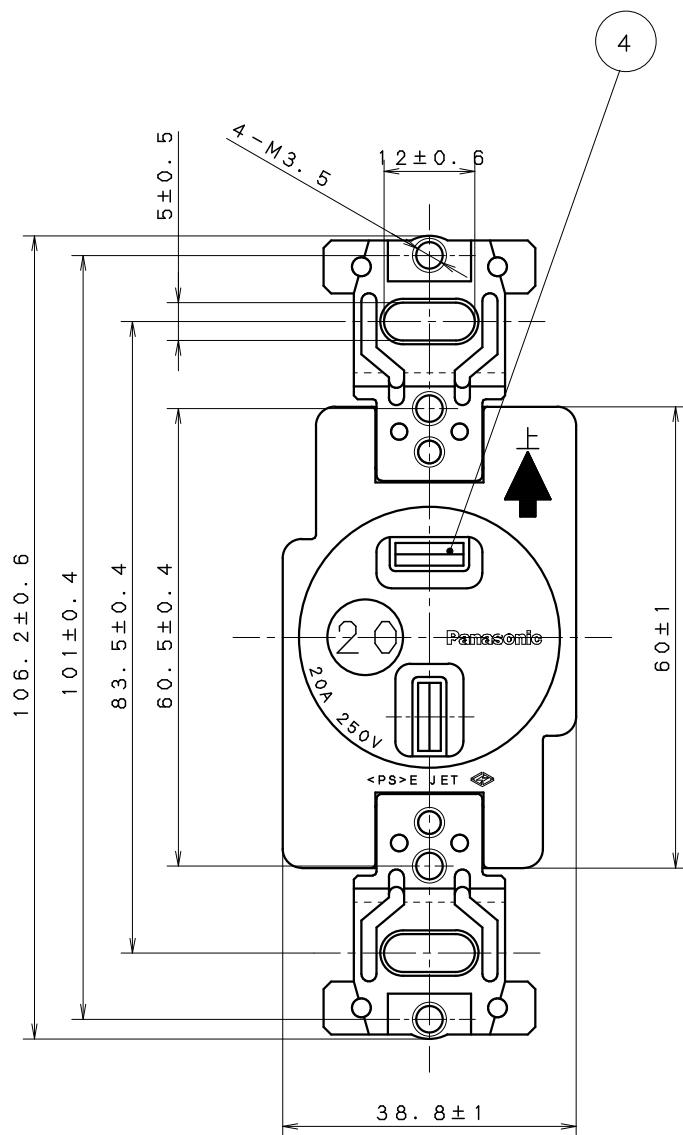

定 格	20 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（1V） 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF，VVR） $\phi 2 \text{ mm}$ ， $\phi 2.6 \text{ mm}$ ， 3.5 mm^2 ， 5.5 mm^2

番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理	商 品 仕 様 図			
5	端子ねじ	黄銅線（M4）			品 番 W F 1 2 2 0 B K 改 5 品 名 2 P 2 0 A埋込コンセント（フ ラ ッ ク） パナソニック株式会社			
4	刃受ばね	ばね用黄銅板（t0.8）						
3	取付枠	鋼板（t1.2）		亜鉛めっきクロメート処理（三価）				
2	カバー	ユリア	ミルクホワイト					
1	本体	ユリア	ブラック					