


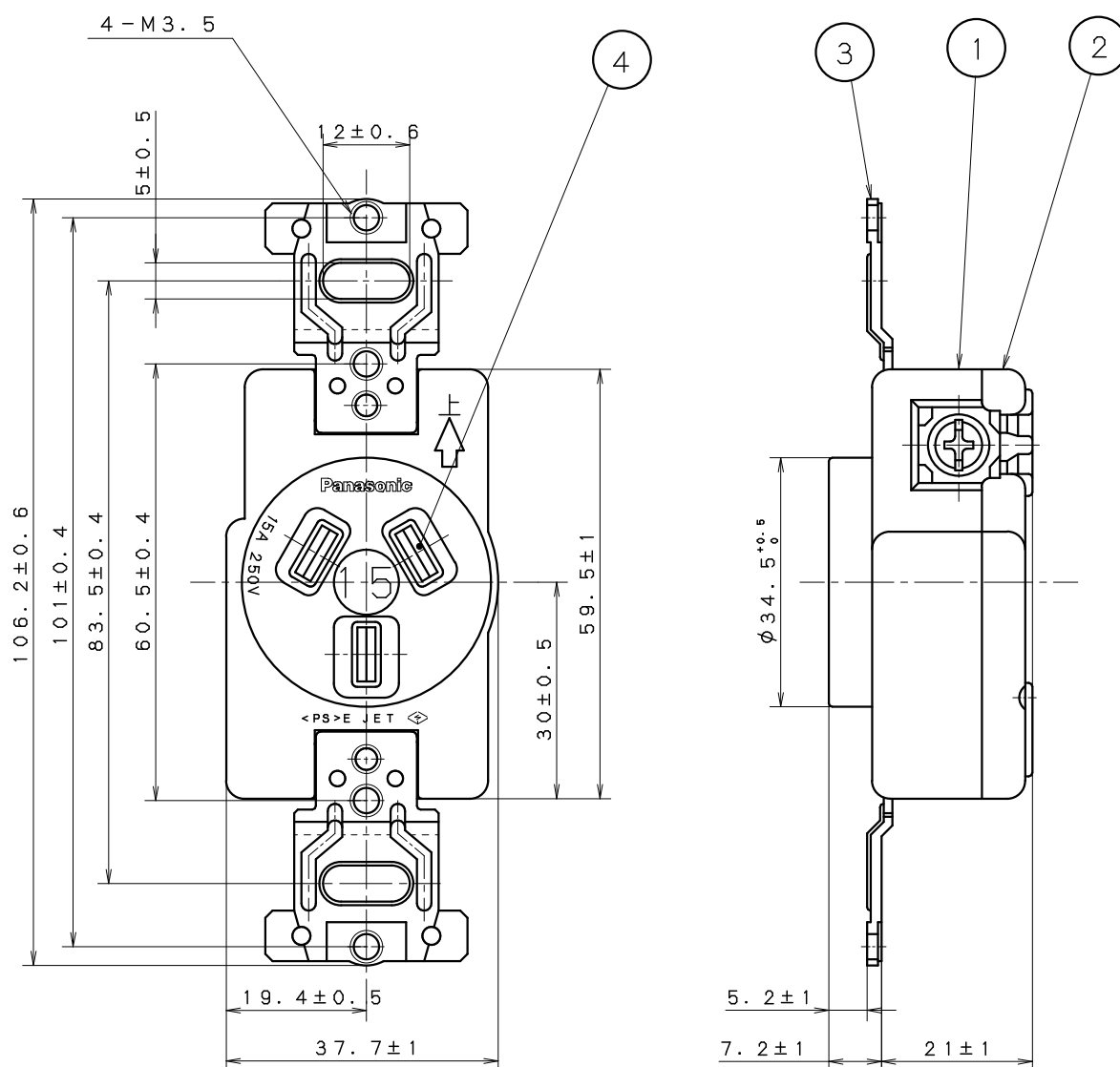

定 格	15 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（IV） ϕ 1.6 mm， ϕ 2 mm，2 mm ² ，3.5 mm ² 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF，VVR） ϕ 1.6 mm， ϕ 2 mm，2 mm ² ，3.5 mm ²

商 品 仕 様 図				
4	刃受ばね	ばね用黄銅板（t0.8）	並鉛めっきクロメート処理 （三価）	品番
3	取付枠	鋼板（t1.2）		WF1315BK
2	カハ"ー	ユリア		改
1	ホ"テ"ィ	ユリア		5
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
3 P 1 5 A 埋込コンセント（フ"ラック）				
パナソニック株式会社				