


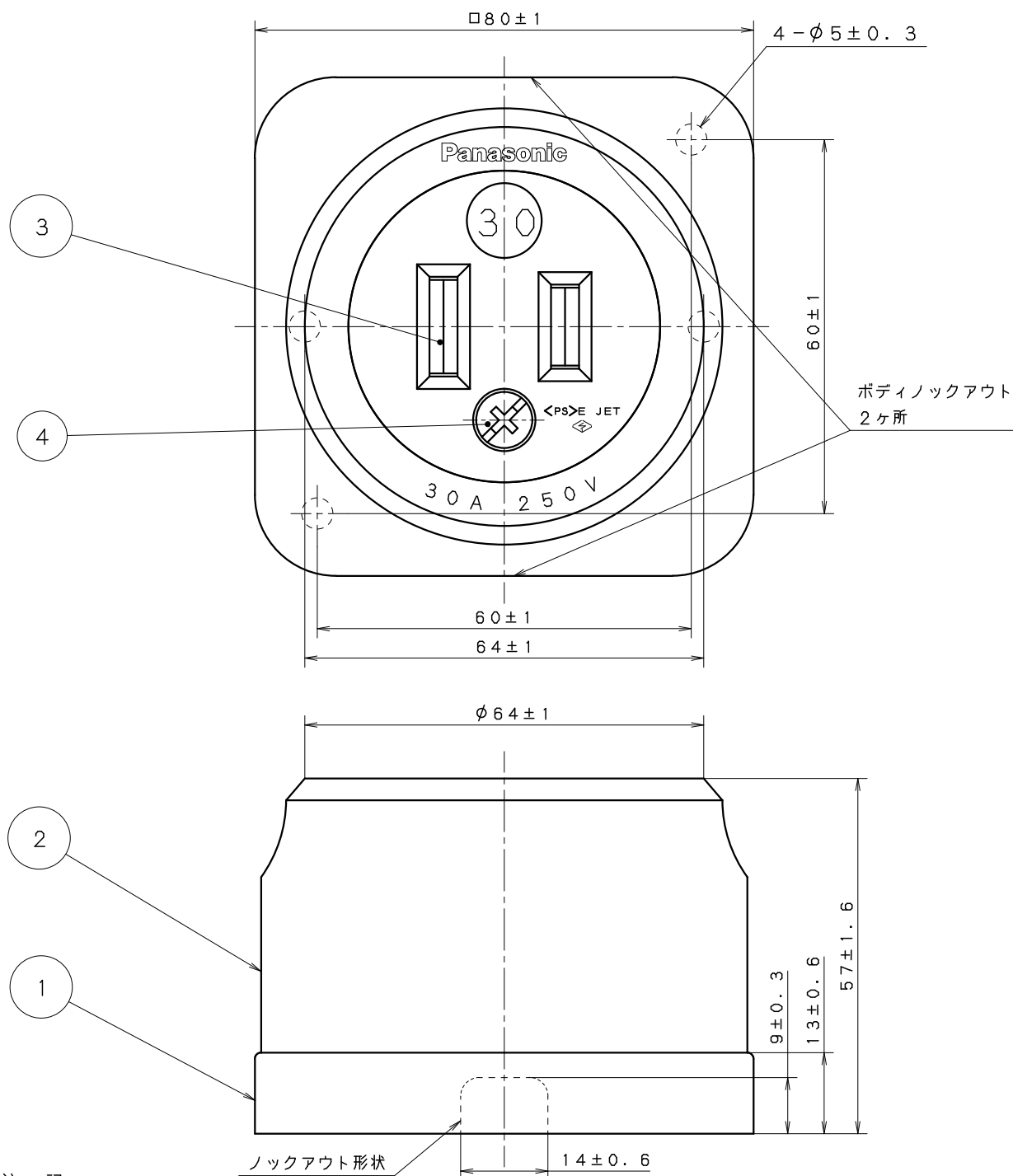

注 記

VVFケーブル用ノックアウトは、ボディ（2ヶ所）に施してあります。

定 格	30 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（1V） 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル 平形（VVF） φ2.6 mm, 5.5 mm ²

商 品 仕 様 図				
4	組立ねじ	鋼線（M5）	亜鉛めっきクロメート処理（三価）	品 番 WK1230
3	刃受ばね	耐熱銅板（t1）		
2	カハ ー	ユ リ ア	フ ラ ッ ク	品 名 2P30A角型コンセント
1	ホ ー テ ー	メラミン	フ ラ ッ ク	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				