


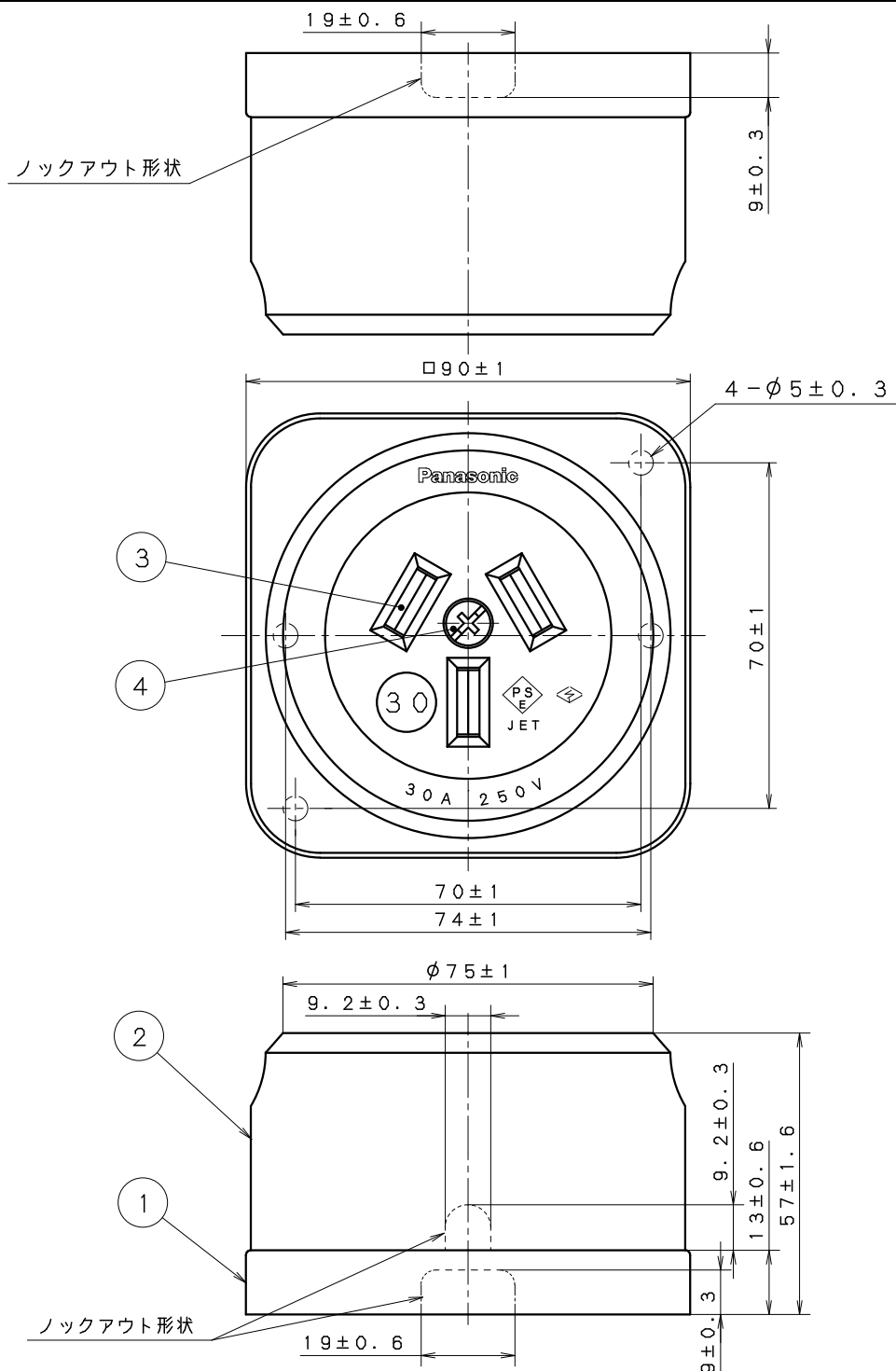

注 記

V V Fケーブル用ノックアウトは、カバー（１ヶ所）、ボディ（２ヶ所）に施してあります。

定 格	30 A 250 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	J I S C 8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（ⅠV） 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（V V F） $\phi 2.6 \text{ mm}$ 、 5.5 mm^2

商 品 仕 様 図				
4	組立ねじ	鋼線（M5）	亜鉛めっき クロメート処理（三価）	品 番 WK1330 改 9
3	刃受ばね	耐熱銅板（t1）		
2	カバー	ユリア	ブラック	品 名 3P30A角型コンセント
1	ボディ	メラミン	ブラック	
番号	構成要素	材 料	色 彩	処 理
パナソニック株式会社				