


| | |
|------|--|
| 定格 | 3A 250V |
| 適合法規 | 電気用品安全法 (特定電気用品) |
| 適用電線 | 600Vビニル絶縁電線 (IV) 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル φ1.6、φ2、2mm ² |

| | | | | |
|----|------|--------------------|------|---------|
| 8 | 木ねじ | 鋼線 (3.1) | | 亜鉛めっき |
| 7 | 滑車 | 黄銅棒 / 銅板 (t 0.8) | | ニッケルめっき |
| 6 | 中ばね | リン青銅板 (t 0.4) | | |
| 5 | 受金 | 銅板 (t 0.24) | | |
| 4 | 引紐 | 綿紐 | ホワイト | |
| 3 | つまみ | 蓄光AS樹脂 | 乳白 | |
| 2 | カバー | フェノール | ブラック | |
| 1 | ボディ | メラミンフェノール | ブラック | |
| 番号 | 構成要素 | 材料 | 色彩 | 備考 |

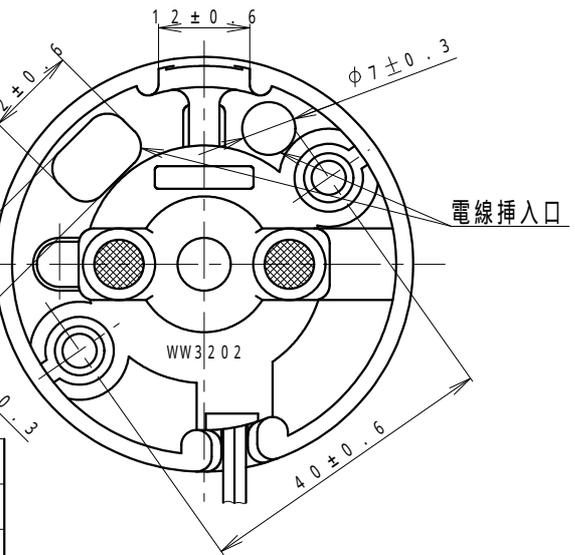

商品仕様図

| | | | |
|----|----------|---|---|
| 品番 | WW3202 | 改 | 9 |
| 品名 | プルセプタクルB | | |

パナソニック株式会社