

安全上のご注意

警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。



警告

- 器具に表示されている定格を超えて、使用しないでください。
- 端子ねじの締付けが緩い状態で、使用しないでください。
- 適用電線以外のものは、使用しないでください。
- より線を半田あげして、接続しないでください。
- 電線は器具の消費電力に合ったものをお使いください。



注意

- 濡れた手で触れないでください。
- カバーなどが亀裂の発生した状態では、使用しないでください。
- 刃の曲がったプラグは、使用しないでください。
- プラグを中途半端に差込んだ状態では、使用しないでください。
- 油や洗剤などをかけないでください。
- 直射日光はなるべく避けてご使用ください。

【結線方法】

■適用電線

ビニル平行コード (VVF)
0.75mm² ~ 2mm² 3心



■適用圧着端子

0.75mm² ~ 1.25mm² . . . R1.25-3.5
2mm² R2-3.5


■結線方法

- ・適用電線の被覆をストリップ寸法に合せて先端を割って被覆を剥き、必ず適用圧着端子を使用し、適正工具にてカシメてください。
- ・端子ねじは、確実に締付けてください。
(推奨締付けトルク：0.75N・m ~ 0.8N・m)
- ・結線後、右図のように電線を所定の位置に挿入し蓋を取付ねじで確実に固定してください。
(蓋を固定する時に、電線を挟まないように注意してください。)

■電線ストリップ寸法 (参考値)

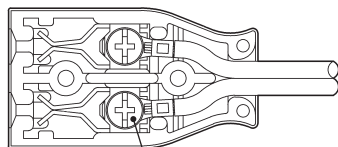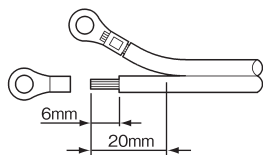

端子ねじ (M3.5)

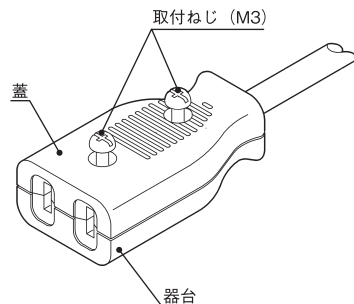

器台

【器具の消費電力に適合する電線のサイズ】

700 ワットまで	0.75mm ² (0.18mm/30 本)
1200 ワットまで	1.25mm ² (0.18mm/50 本)
1500 ワットまで	2.0mm ² (0.26mm/37 本)