

品名：レセップ

品番：MR2301

取扱説明書

安全上のご注意 警告、注意及び結線方法の内容をよくお読みの上ご使用ください。

器具の取り付けは、必ず電気工事に依頼してください。一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。

感電、焼損や発熱による火災の原因になります。



警告

- 器具に表示されている定格を超えて使用しないでください。
- 使用する電線の選定は許容電流などを考慮して行ってください。
- 端子ねじの締付けが緩い状態で使用しないでください。
- より線を半田あげして接続しないでください。
- 蓋は確実に取り付けてください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。



注意

- 濡れた手で触れないでください。
- 受金側には、電圧極を接続しないでください。
- ランプは確実にねじ込んでください。
- ランプや器具の交換時には、電源を切ってから行ってください。
- 製品にひび、割れなどが発生した状態では使用しないでください。

施工説明

 
適用電線

VVF φ1.6mm, φ2mm 2心

結線方法


- ・適用電線の被覆を下図のストリップ寸法に合せて剥き銅線部を端子ねじの径に合せて丸くしてください。端子ねじを外し、丸くした銅線部に端子ねじを組込んで確実に締付けてください。
(下記の端子ねじの推奨締付けトルクを参照)
- ・端子ねじの推奨締付けトルク：1.1N・m～1.2N・m

電線ストリップ寸法 (参考値)




ノックアウト仕様

- ・ノックアウトは下図の箇所に設けてあります。ペンチなどでノックアウト部を欠き電線に傷が付かないように仕上げをしてください。

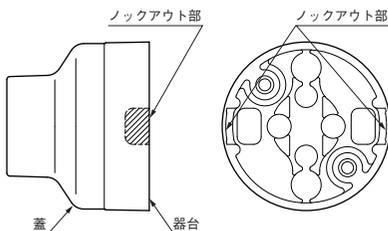

結線図

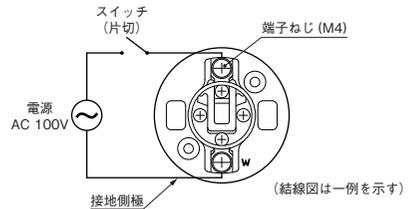

取付ねじのサイズ

皿木ねじ、丸皿木ねじ
φ3.5mm～φ4.1mm

- ・器台を木ねじで造営材に確実に固定してください。

