

商 品 仕 様 書

№ 1

全 4

1. 型 式

1－1 定 格	WW3410WK 引掛レセップ® キャップ (ミルキーホワイト)	1 A 125 V
	WG4000W 引掛シーリング® (ミルキーホワイト)	6 A 125 V
1－2 適合法規	電気用品安全法(特定電気用品)	
1－3 受 金	E26 (JIS C 7709に準拠)	
1－4 結線方式	巻締端子式	

2. 保証品質

2－1 形状および材料色彩 商品仕様図による

2－2 性能

試験方法は JIS C 8310 (シーリングローゼット) 試験方法による。

試験場所は常温 (5℃～35℃) 常湿 (相対湿度45 %～85 %) 状態とする。

温度上昇	刃と刃受けの接触部 30℃以下	
開閉	1.5 A 125 V 負荷の力率 約1 開閉の割合6回～10回/分 連続100回	
絶縁抵抗 (500 V絶縁抵抗計)	・極性を異にする充電金属部の間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部 (人が操作の際に触れる絶縁物を含む) との間	開閉試験前100 MΩ 以上 開閉試験後 5 MΩ 以上
耐電圧	・極性を異にする充電金属部の間 ・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部 (人が操作の際に触れる絶縁物を含む) との間	1 250 V 1 分間
耐熱	WW3410WK 150℃±3℃ 168時間 WG4000W 100℃±3℃ 1時間 WW9002W 80℃±3℃ 7時間	
嵌合トルク及び 外しトルク	嵌合6回・7回・8回の平均トルク 嵌合トルク 2 N・m以下 外しトルク 0.5 N・m以上	
静荷重(引掛部)	使用状態での引張り荷重 250 N 1時間	
機械的強度	1. 端子部強度 端子ねじを 0.8 N・mのトルクで締付け 2. 受金部取付部の強度 2 N・m 1分間 3. 使用状態での WW3410WK と WG4000W 間の引張り荷重 250 N 1分間	
アンモニアガス耐久	24時間	

品
番

WW4410WK

品
名

引掛フルカラーレセップ(送り端子付)
(ミルキーホワイト)

改

4

商 品 仕 様 書

№ 2

全 4

3. 環境条件

3-1 使用場所

- (1) 住宅, 事務所などの屋内で使用してください。
- (2) 過酷な取扱いを受ける作業所, 水気のある場所, 屋側, 屋外などでは使用しないでください。

4. 施工条件

4-1 適合電球

- ・白熱灯
- ・電球形蛍光灯
- ・※LED電球 ※パナソニック製LED電球での確認による(2020年4月現在)


4-2 結線方式

(1) 適用電線


- ・600 V ビニル絶縁電線 (IV) ϕ 1.6 mm, ϕ 2 mm Cu(銅) 単線専用
- ・600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ϕ 1.6 mm, ϕ 2 mm Cu(銅) 単線専用
- ・600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 ϕ 1.6 mm, ϕ 2 mm Cu(銅) 単線専用
- ・600 V ポリエチレンケーブル ϕ 1.6 mm, ϕ 2 mm Cu(銅) 単線専用

(2) 結線方法

①スイッチ回路をとらない場合

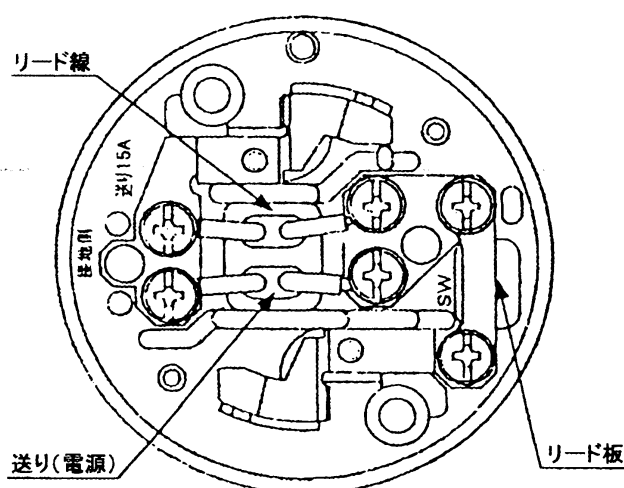

②スイッチ回路をとる場合

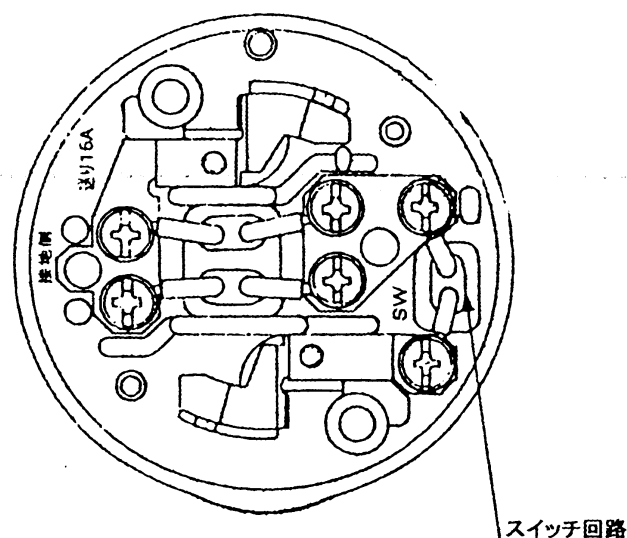

※リード板をはずしてスイッチ回路を結線してください。


4-3 取付けねじの適合範囲 ϕ 3.5 mm ~ ϕ 4.1 mm

品番	WW4410WK	品名	引掛フルカラーレセップ(送り端子付) (ミルキーホワイト)	改	
----	----------	----	----------------------------------	---	--

5. 使用条件

レセップカバー使用方法

- (1) 取付方法
レセップカバーをレセップに対し
まっすぐにはめ込んでください。
- (2) 取りはずし方法
矢印方向に引くとはずれます。

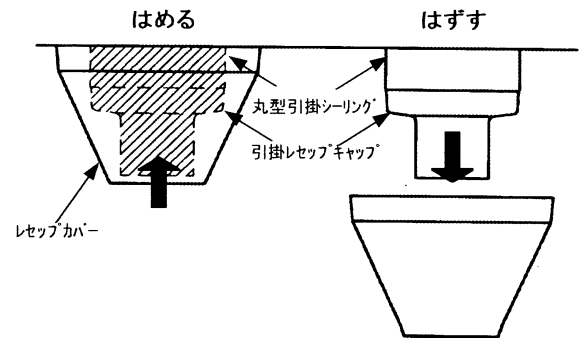

6. 使用上及び施工上の注意事項

6-1 使用上の注意事項

- (1) 適合負荷容量を超えて使用しないでください。発熱、発火等の原因となります。
- (2) 電球、器具取り替え前には必ず電源を切ってください。感電のおそれがあります。
- (3) 接続負荷はJIS C 7709に規定されるE26/25に適合する電球をお使いください。
E26/27等、上記以外の電球を使用されますと、口金の一部が露出し感電する
恐れがあります。電球の仕様に関しては、電球メーカーにご確認ください。

6-2 施工上の注意事項

- (1) 取付位置は、床上1.8 m以上としてください。発熱、発火等のおそれがあります。
- (2) 器具は取付ねじでしっかり取付けてください。器具落下のおそれがあります。
- (3) 結線する場合、電線を奥まで差し込んでください。接触不良の原因となります。

7. 安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- ・本品の使用及び施工は、必ず本仕様書の記載内容をお守りください。

誤った施工をされますと器具の動作不良、端子部の異常発熱・発火等の恐れがあります。

品 番	WW4410WK	品 名	引掛フルカラーレセップ(送り端子付) (ミルキーホワイト)	改	
--------	----------	--------	----------------------------------	---	--

商 品 仕 様 書

№ 4

全 4

8. 品質保証について

8-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。

8-2 保証内容

- ・取扱い説明書, 本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には, 無料修理させていただきます。

8-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移設, 輸送, 落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災, 地震, 水害, 落雷, その他天災地変及び公害, 塩害, ガス害(硫化ガスなど)異常電圧, 指定外の使用電源(電圧, 周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車輛, 船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
- (6) 法令, 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WW4410WK

品
名引掛フルカラーレセップ(送り端子付)
(ミルキーホワイト)

改