


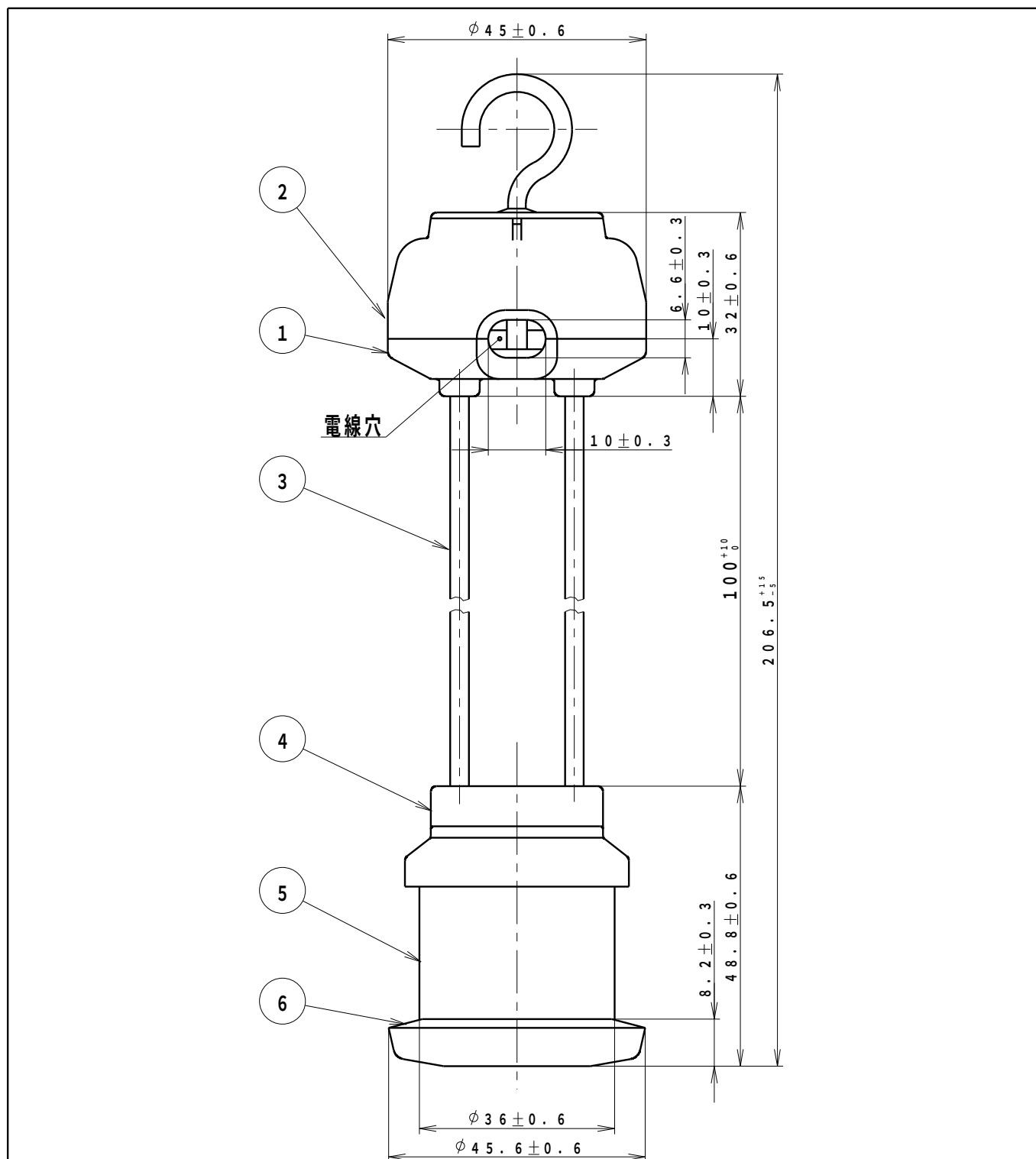

	受 金	銅板 (t0.4)		
	接触ばね	ばね用りん青銅板 (t0.4)		
	中 ば ね	ばね用りん青銅板 (t0.4)		
	端子ねじ	黄 銅 線		ニッケルめっき
	端 子 板	黄銅板 (t1)		ニッケルめっき
6	ブッシュ	シリコンゴム	ブラック	
5	ソケットボディ	フェノール	ブラック	
4	ソケットボディ	メラミンフェノール	ブラック	
3	リード線	IV電線 (0.9mm ²)	ホワイト/ブラック	接地側がホワイト
2	ターミナルカバー	ナイロン	ブラック	
1	ターミナルボディ	メラミンフェノール	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理

商 品 仕 様 図

品番	WW2410	改	3
品名	〔農芸用 防水ソケット (より線 単線両用吊り下げターミナル付)		

パナソニック株式会社