

Panasonic'


WW 2410

■選用 防水ソケット
(よせ端・被覆両用取り下しターミナル付)

10個



 安全上のご注意



感電や火災の原因になります。

- より端と半導線を組み合わせて結線しない
- 水気のある所では、必ず受金口を下向きにする
- コードの被覆が傷付いたまま使用しない
- コードを無理に曲げたり、ねじらない
- 電球、器具取り替え前には必ず電源を切る
- ソケット位置は、床上または地上2 m以下では使用しない
- 白熱電球は100ワット以下で使う

口金、受金形式：E26

■適用電線

600 Vビニル絶縁導線 (JV) ⌀1.6 ⌀2 ⌀2 mm²

600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF) ⌀1.6 ⌀2 ⌀2 mm²

■結線方法

1. フックを回してカバーをはずす




3. 結線する

● 半導の端色



2. 電線端部をむく

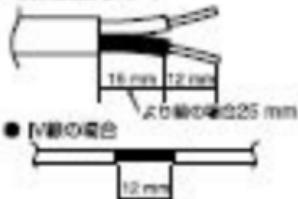

● より端の場合



より端の場合は裸絶縁の外
(より端 1 口) へ差してください。

配線器具にも専用があります。

取扱場所や使用状況によって異なりますが、10年を超えたものは、特に点検が義務です。
※: 点検や修理は専門家にお任せください。