


Panasonic
WF 5123
 ホーム接地20A
 コーナーキャップ
 125 V
 5コ入 パナソニック株式会社

■適用圧着端子


1.25 mm ² を使用の場合	JIS R1.25-4
2.0 mm ² を使用の場合	JIS R2-4
3.5 mm ² を使用の場合	日本圧着端子製 (丸形)5.5-S4 日本端子製 (丸形)5.5-4・11

■コードおよびケーブルの段むき寸法


●圧着端子結線の場合

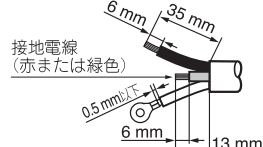

●巻締結線の場合

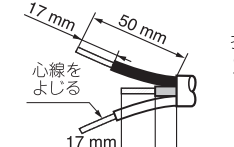

■結線図

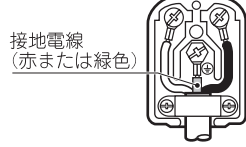

Panasonic

WF 5123
 ホーム接地20A
 コーナーキャップ
 125 V
 5コ入

安全上のご注意



- 水のかかるところでは使わない
- 電線は器具の消費電流に合ったものを使う
- はんだ付けした心線は使用しない
- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する。感電や火災の原因になります。
- 端子ねじはしっかりと締め付ける。ゆるいと発熱して焼損や火災の原因になります。

■適用コードおよびケーブル

●キャブタイプ丸形コード	1.25 mm ²	2.0 mm ²
●3心	1.25 mm ²	2.0 mm ²
●600Vビニル絶縁ビニルキャブタイプケーブル	1.25 mm ²	2.0 mm ²
●3心	1.25 mm ²	2.0 mm ²
	2.0 mm ²	3.5 mm ²

●注意

●600Vビニル絶縁ビニルキャブタイプケーブルをご使用の場合、下記の表のようにノックアウトをあけてご使用ください。

ボディ	カバー
1.25 mm ²	あけない
2.0 mm ²	あける
3.5 mm ²	あける



Panasonic
WF 5123
 ホーム接地20A
 コーナーキャップ
 125 V
 5コ入 パナソニック株式会社

Panasonic
WF 5123
 ホーム接地20A
 コーナーキャップ
 125 V
 20 A 125 V



ITF



24902710631171

WF 5123-192×52×43

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。1291-5④