

Panasonic®

WF 5112

ホーム接地15Aキャップ 250V



15 A 250 V



■コードの段むき寸法


●圧着端子結線の場合

●巻締結線の場合

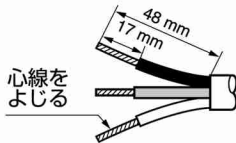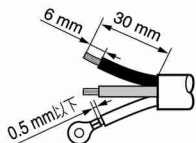

■結線図

 コードは必ず
回してください。



安全上のご注意

⚠ 警告

- 水のかかるところでは使わない
- 電線は器具の消費電流に合ったものを使う
- はんだ付けした心線は使用しない
- 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する

感電や火災の原因になります。

- 端子ねじはしっかり締め付ける
ゆるいと発熱して焼損や火災の原因
になります。

■適用コード

- キャブタイヤ丸形コード
(VCTF,CTFなど)

3心	0.75 mm ²
	1.25 mm ²
	2.0 mm ²

■適用圧着端子

0.75 mm ² 1.25 mm ² } コード を使用の場合	JIS R1.25-3.5
2.0 mm ² コードを を使用の場合	JIS R2-3.5