


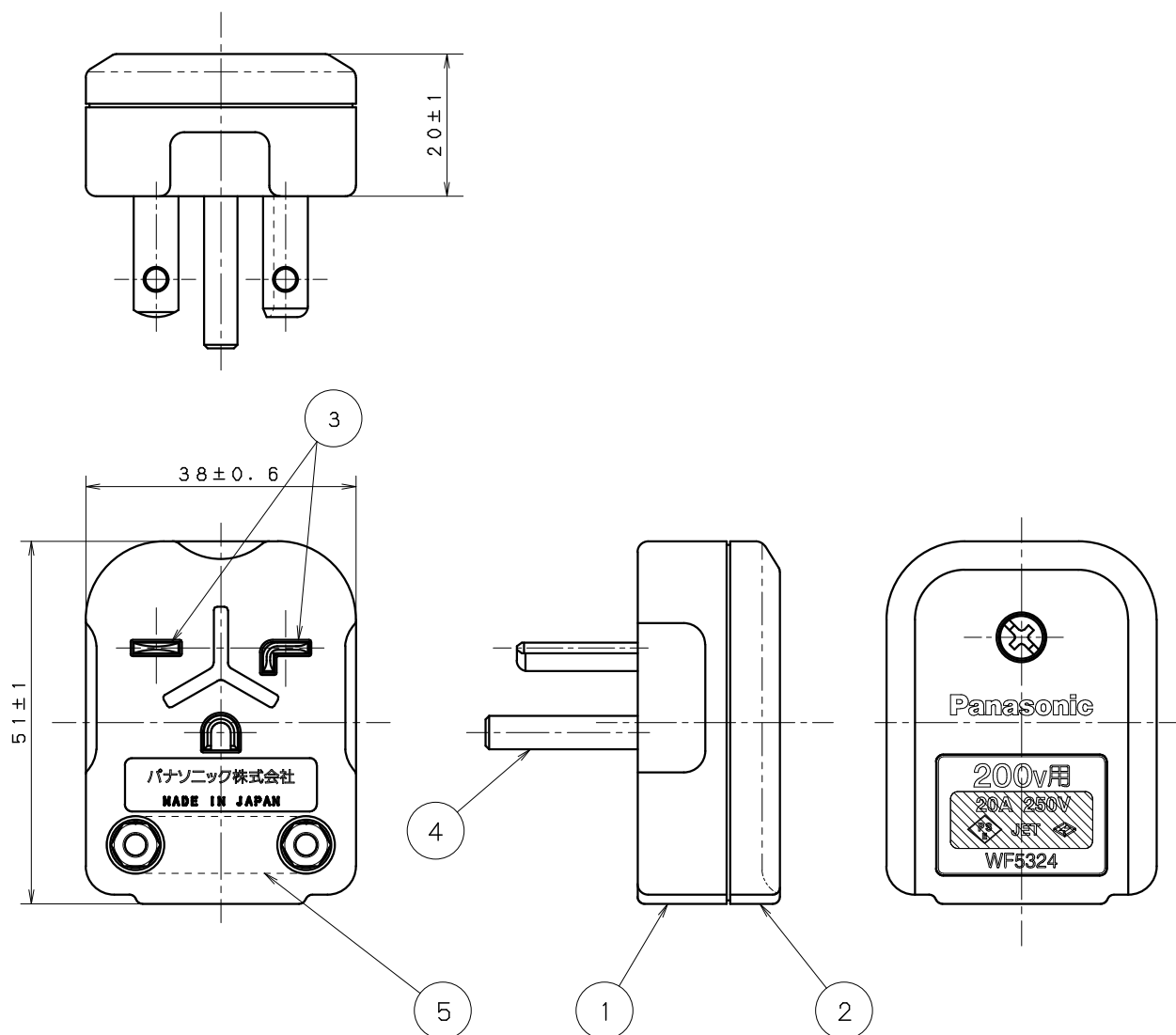

定 格	20A 250V
適 合 法 規	電気用品安全法（特定電気用品）による。
適 用 電 線	ビニルキャブタイヤ丸形コード（VCTF） ゴム絶縁キャブタイヤ丸形コード（CTF） 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT）

5	コード止め	銅板（t1.2）	——	亜鉛めっきクロメート処理 （三価）	商 品 仕 様 図			
4	接地栓刃	黄銅板（t1）	——	ニッケルめっき				
3	栓 刃	黄銅板（t1.5）	——		品番	WF5324	改	8
2	カバ ー	ユ リ ア	ミルク・ホワイト			品名	ホーム接地20Aコーナークラップ（250V）	
1	ボ デ ィ	ユ リ ア	ミルク・ホワイト		パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考				