


Panasonic
WF 5324
 ホーム接地20A
 コーナーキャップ
250 V
 5コ入
 パナソニック株式会社

■適用圧着端子

| | |
|-----------------------------|--|
| 1.25 mm ² を使用の場合 | JIS R1.25-4 |
| 2.0 mm ² を使用の場合 | JIS R2-4 |
| 3.5 mm ² を使用の場合 | 日本圧着端子製 (丸形)5.5-S4 日本端子製 (丸形)5.5-4・11 |

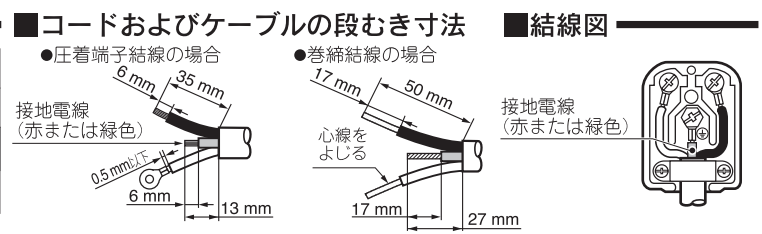

Panasonic
WF 5324
 ホーム接地20A
 コーナーキャップ
250 V
 5コ入

安全上のご注意

- 警告**
- 水のかかるところでは使わない
 - 電線は器具の消費電流に合ったものを使う
 - はんだ付けした心線は使用しない
 - 圧着端子を使用する場合は、JIS C 9711に適合する圧着工具を使用する
- 感電や火災の原因になります。
- 端子ねじはしっかりと締め付ける
- ゆるいと発熱して焼損や火災の原因になります。

■適用コードおよびケーブル

- キャブタイプ丸形コード

| | | |
|----|----------------------|---------------------|
| 3心 | 1.25 mm ² | 2.0 mm ² |
|----|----------------------|---------------------|

- 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイプケーブル

| | | | |
|----|----------------------|---------------------|---------------------|
| 3心 | 1.25 mm ² | 2.0 mm ² | 3.5 mm ² |
|----|----------------------|---------------------|---------------------|

●600Vビニル絶縁ビニルキャブタイプケーブルをご使用の場合、下記の表のようにノックアウトをあけてご使用ください。


| ボディ | カバー |
|----------------------|------|
| 1.25 mm ² | あけない |
| 2.0 mm ² | あける |
| 3.5 mm ² | あける |

ノックアウト
 (ボディ3ヶ所
 カバー1ヶ所)



Panasonic
WF 5324
 ホーム接地20A
 コーナーキャップ
250 V
 5コ入
 パナソニック株式会社

Panasonic
WF 5324
 ホーム接地20A
 コーナーキャップ
250 V
 20 A 250 V

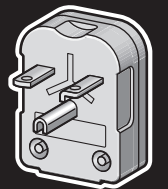

WF 5324-192×52×43

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。 698-4