


スイッチと結線には方向があります。  
イラスト通りに組込んでください。


入力側  
(プラグ)

スイッチの通電ランプは、電源がOFF時及び、  
過負荷作動時には消えます。

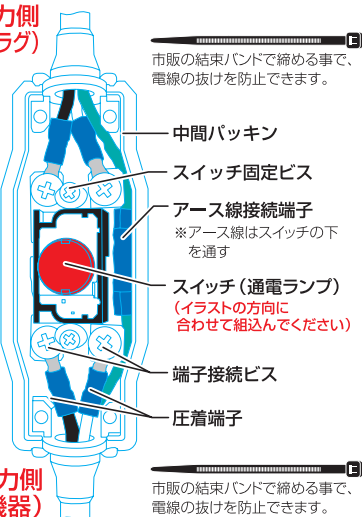

※必ず下記のストリップゲージに合わせて被覆をむいて  
ください。パッキンにしっかりと電線が通っていないと、  
電線がパッキンから飛び出し内部に水が浸入します。

ストリップゲージ(実寸)

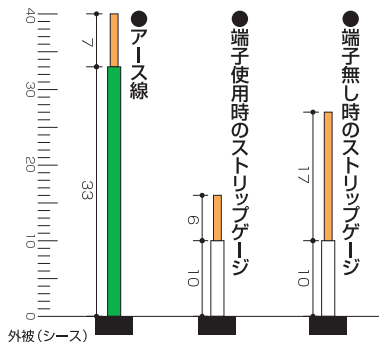

取付け方

入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意して  
取付けてください。

■Φ7mm以上の電線を使用する際は、  
パッキンを図のようにカットし使用し  
てください。カットする際は、少しずつ  
カットしキツイ目に入るように調整し  
ながら行ってください。

※切りすぎると、内部に水がしみこむ場  
合がありますので注意してください。

■ゲージを参考に、シース(外被)を向き  
ます。

■電線を中間パッキンに通します。

■スイッチの端子に接続する方法に合わ  
せて、下記のゲージを参考に被覆をむ  
きます。

■電線に合った端子を圧着します。  
(付属の圧着端子は、2.0mm<sup>2</sup>×M4  
用です。)


■圧着端子を使用しない場合は、下記の  
ゲージを参考に被覆をむき、銅線をし  
っかりとねじり端子部にビスでしっか  
りと固定してください。(1.25mm<sup>2</sup>  
以下の電線は、端子無しで取付けてく  
ださい。)

■スイッチパッキンと中間パッキンがす  
れたり、挟み込んだりしないよう、上部  
カバーをかぶせます。

■本体ビスでカバーを締めてください。  
※取付けや結線の間違い、スレがあると  
スイッチの動作不良やランプが点灯し  
たままになります。

※結線後スイッチが戻らない場合は、ス  
イッチパッキンをカバーにきっちりと  
はめ直してください。

Φ7mm以上の場合は  
少しずつ調整しながら  
カットする

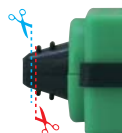

Φ10.9mmの場合は  
ここまでカットする



●発売元

日動工業株式会社

〒570-0002

大阪府守口市佐太中町6丁目47番7号

TEL.06 (6905) 6905 (代) FAX.06 (6905) 9788