


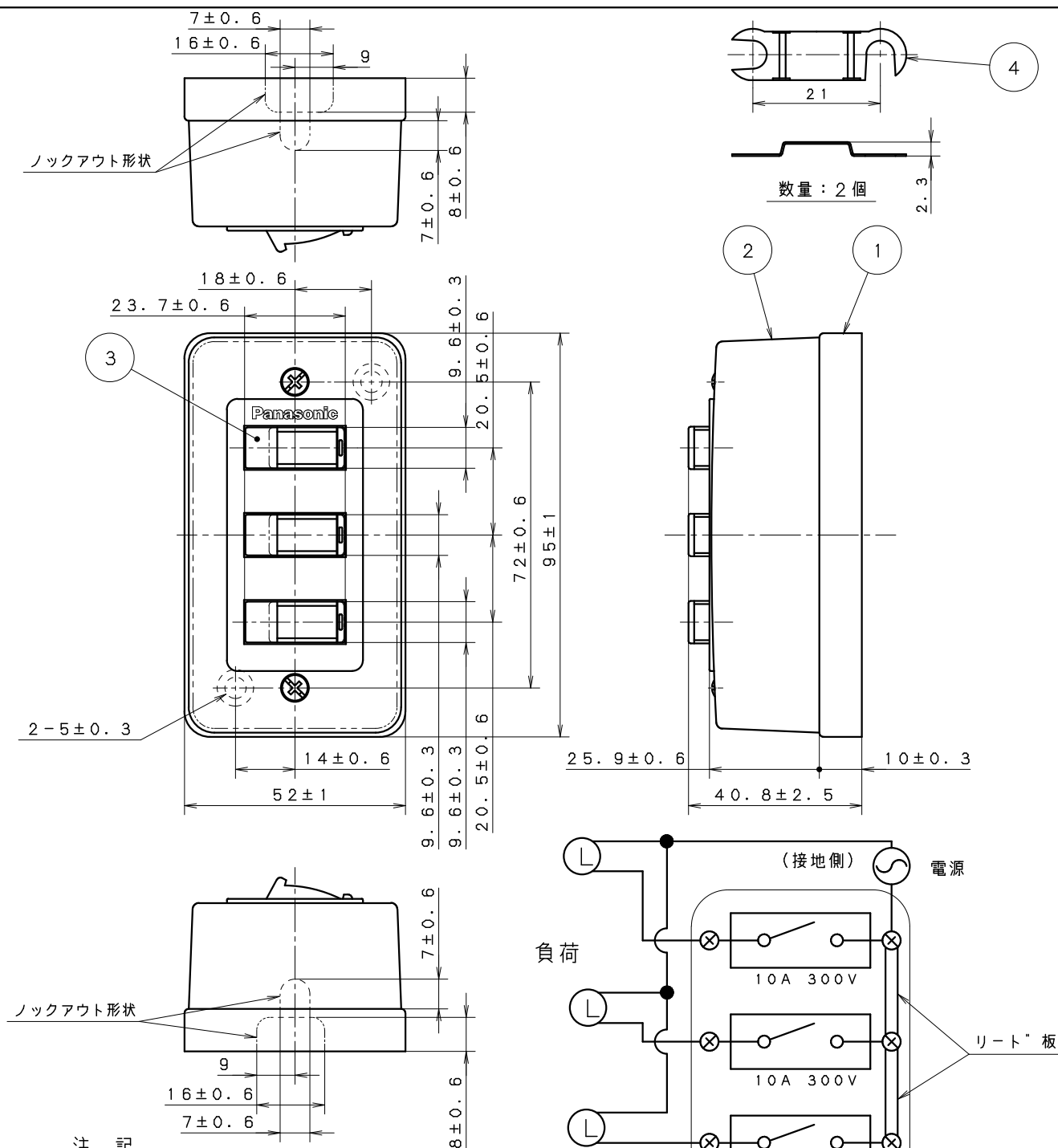

注 記

VVFケーブル用ノックアウトは、カバー（2ヶ所）
ボディ（2ヶ所）に施してあります。

定 格	10 A 300 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8304（屋内用小形スイッチ類）による。
適用電線	600 Vビニル絶縁電線（1 V） 600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） $\phi 1.6 \text{ mm}$, $\phi 2 \text{ mm}$, 2 mm^2 , 3.5 mm^2

商 品 仕 様 図				
4	リード板	黄銅板（t0.3）	——	
3	タンブラスイッチ	——	ミルクホワイト	
2	カバー	ユリア	ミルクホワイト	
1	ボディ	ユリア	ミルクホワイト	
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考
品 番 WS3910W 改 7				
品 名 3連タンブラスイッチ（カード付）				
パナソニック株式会社				