


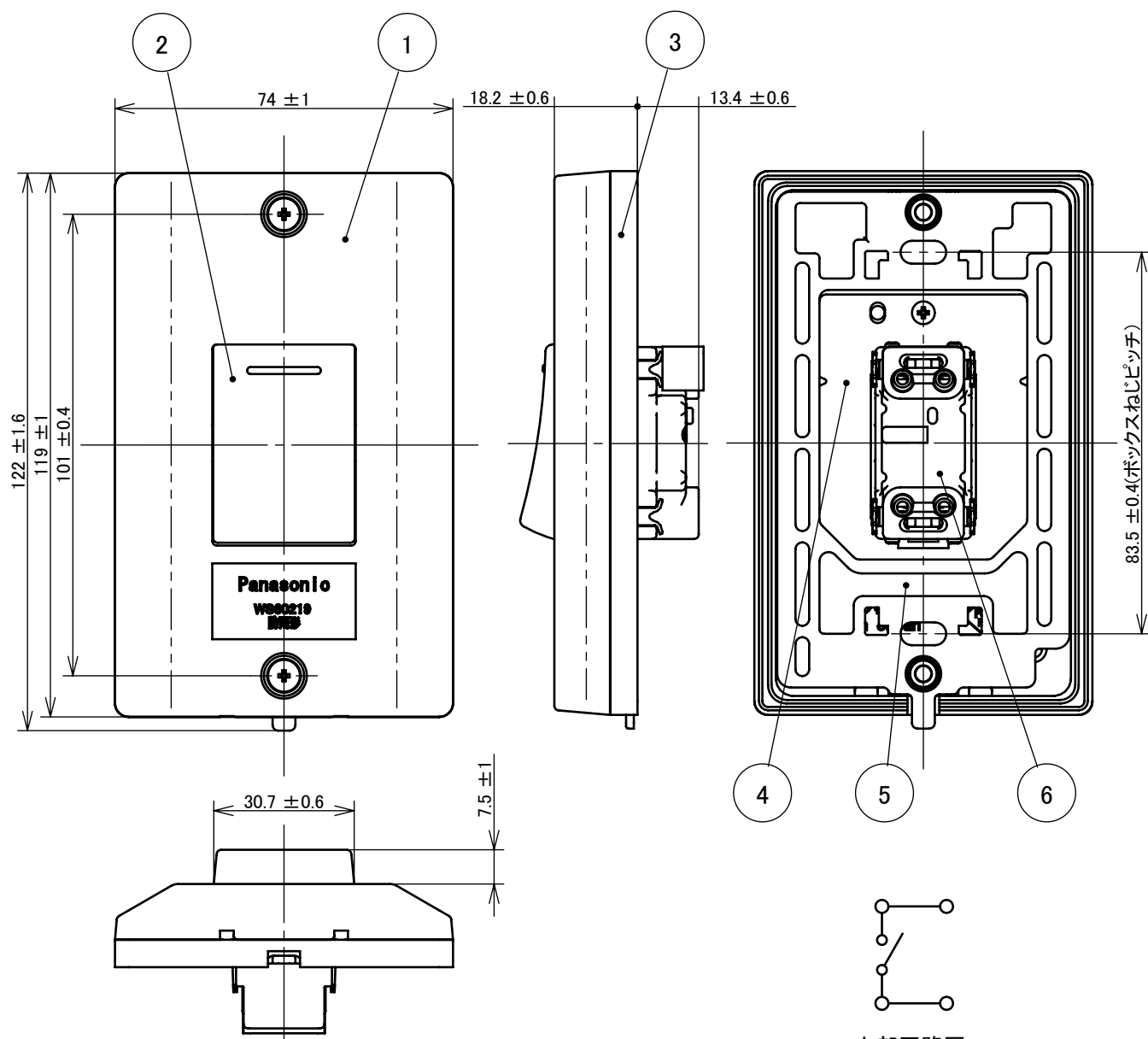

内部回路図

定 格	15 A 300 V AC
適合法規	電気用品安全法 (特定電気用品)
適合規格	JIS C 8304 (屋内用小形スイッチ類) に適合
防水性能	JIS C 8304 防雨形 (IPX3) に適合
適用電線	600 V ビニル絶縁電線 (IV)、600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル (VVF)、 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600 V ポリエチレンケーブル φ 1.6 mm、φ 2.0 mm Cu単線専用

6	WN5001 フルカラースイッチB (片切)			
5	取付枠	ABS樹脂	ミルキーホワイト	
4	組立枠	冷間圧延鋼板		亜鉛めっき クロメート処理 (三価)
3	防水板	シリコンゴム	ダークグレー	
2	ハンドル	AAS樹脂	ライトグレー	
1	ボディ	AAS樹脂	ライトグレー	
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考

商 品 仕 様 図			
品番	WS60219H	改	4
品名	防水埋込スイッチB(片切) 15A300V(ライトグレー)		
パナソニック株式会社			